


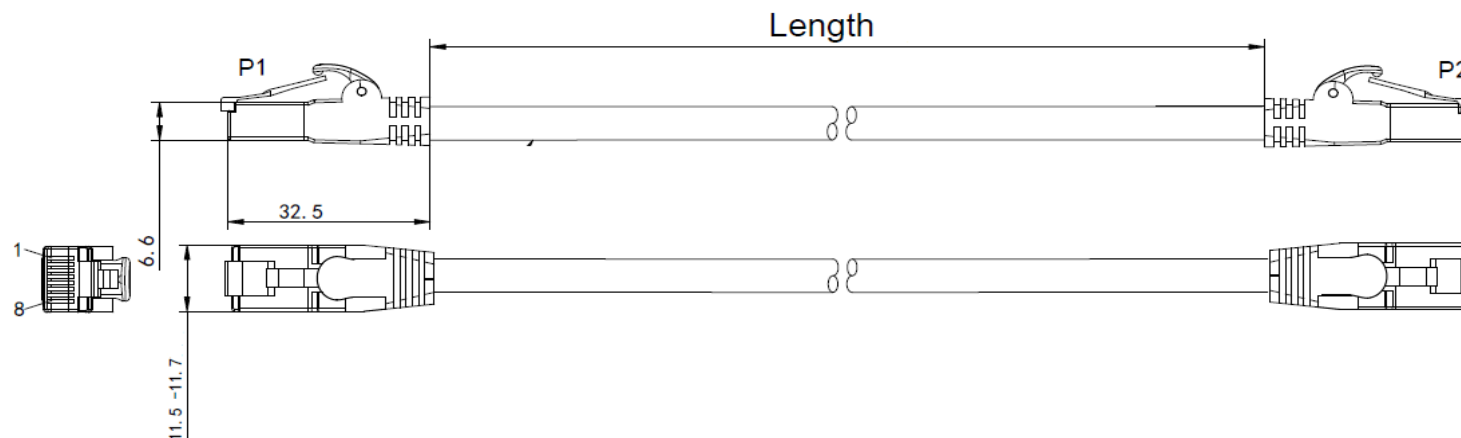

型番	Length(約)(m)	型番	Length(約)(m)
-0.5A LD-GPAT/BU05	0.5	LD-GPAT/BU70	7.0
-1A LD-GPAT/BU10	1.0	LD-GPAT/BU100	10.0
-1.5A LD-GPAT/BU15	1.5	LD-GPAT/BU150	15.0
-2A LD-GPAT/BU20	2.0	LD-GPAT/BU200	20.0
-3A LD-GPAT/BU30	3.0	LD-GPAT/BU300	30.0
-5A LD-GPAT/BU50	5.0	LD-GPAT/BU500	50.0

-10A
-15A
-20A
-30A
-50A

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

仕様
カラー
インターフェイス
環境配慮事項
規格
伝送速度
伝送帯域
ケーブル太さ
芯数
結線方式
外部シース(被膜)材質
導体構成
コネクタ有無

ブルー
RJ-45コネクター
EU RoHS指令準拠(10物質)
Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
10Gbps
500MHz
約 6.5mm
8芯
ストレート結線
PVC
ヨリ線(24AWG)
両端コネクター付

Title:	外觀図・仕様
Type:	LD-GPATBU シリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。