


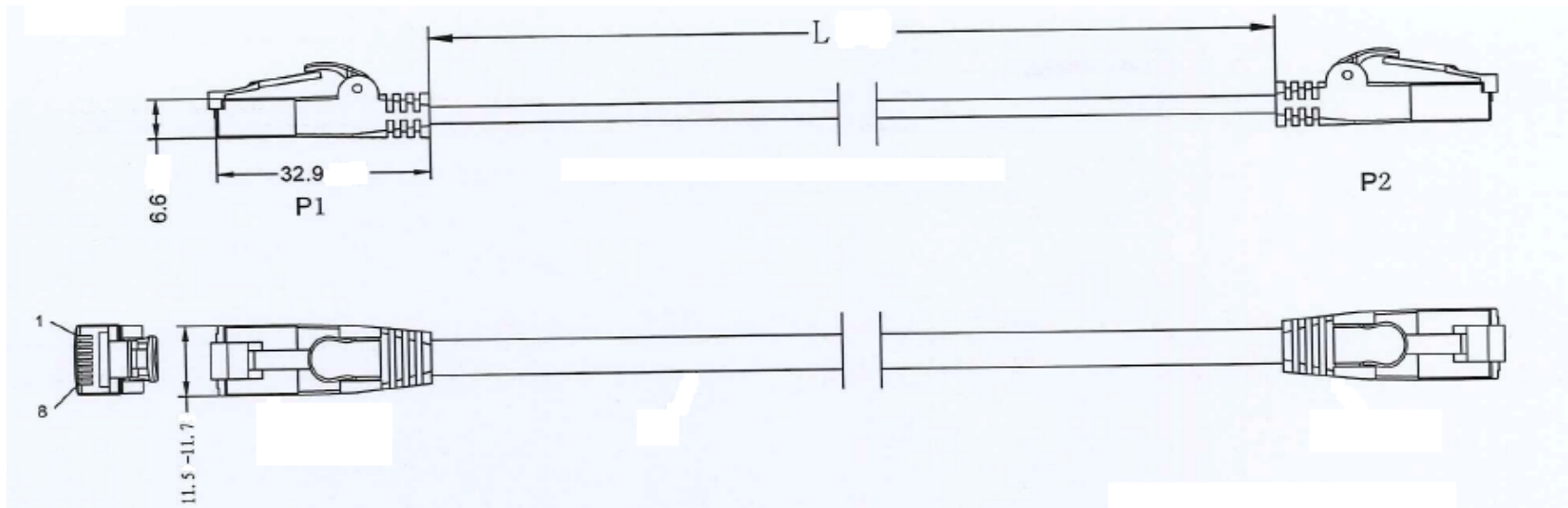

型番	L(約)	型番	L(約)
-0.5A LD-GFT/BU05	0.5m	LD-GFT/BU70	7.0m
-1A LD-GFT/BU10	1.0m	LD-GFT/BU100	10.0m
-2A LD-GFT/BU20	2.0m	LD-GFT/BU150	15.0m
-3A LD-GFT/BU30	3.0m	LD-GFT/BU200	20.0m
-5A LD-GFT/BU50	5.0m		

-10A
-15A
-20A

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

仕様
 カラー ブルー
 伝送速度 1Gbps
 インターフェイス RJ-45コネクター
 環境配慮事項 EU RoHS指令準拠(10物質)
 規格 Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)
 伝送帯域 250MHz
 結線方式 ストレート結線
 外部シース(被膜)材質 PVC
 導体構成 ヨリ線(32AWG)
 コネクター有無 両端コネクター付
 ケーブル太さ 約1.4mm
 芯数 8芯

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GFTBUシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

コンダクションデバイス(230123)

230120