


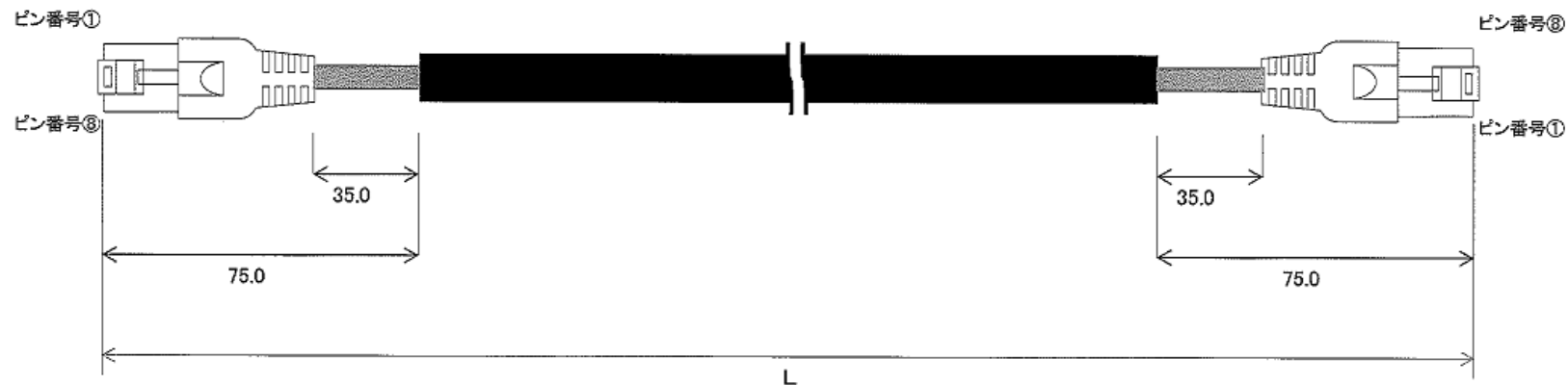

LANピン番号	線芯色	LANピン番号
1	白/橙	1
2	橙	2
3	白/緑	3
4	青	4
5	白/青	5
6	緑	6
7	白/茶	7
8	茶	8

仕様
 ケーブル太さ 約7.3mm(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7mm)
 カラー ブラック
 規格 Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
 伝送速度 1Gbps
 伝送帯域 100MHz
 インターフェイス 両端:RJ-45コネクタ付き
 ※LD-VAPFR/BK100は両端コネクタのないタイプ
 導体構成 単線仕様(24AWG)
 結線方式 ストレート結線
 動作環境 温度範囲:-30℃～+60℃ 湿度範囲:0%～60%

EA764BF-110
 EA764BF-120
 EA764BF-130

型番	L(約)
LD-VAPFR/BK10	10m
LD-VAPFR/BK20	20m
LD-VAPFR/BK30	30m
LD-VAPFR/BK100	100m(ケーブルのみ)※

※LD-VAPFR/BK100は両端コネクタのないタイプ

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-VAPFRBKシリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

コンダクションデバイス(230309)

230308