

LANケーブル



ボタンを押すとケーブルを自動巻き取り！

携帯用極細LANケーブル
LD-MCTUシリーズ

型番 特長
LD-MCTU/BK ブラック

特徴

● ボタンを押すだけの自動巻き取りタイプ

ケーブルの収納はボタンを押すだけの自動巻き取りタイプです。
またケーブルを伸ばす時は両端を引っ張るだけでカンタンに取り出すことができます！

● 極細ケーブル採用で取り回しが容易です

● CATV/ADSL/FTTH対応



仕様

規格	カテゴリー5準拠（10BASE-T/100BASE-TX対応）
コネクタ形状	RJ45コネクタ
ケーブル構成	4芯・ヨリ線仕様（AWG35）・ストレート結線・モールド加工
ケース寸法	W86.2×D36×H16.5mm
ケーブル長	最大1.5m

結線図


EIA/TIA-568B

●ストレート

1 白橙	白橙	1
2 橙	橙	2
3 白緑	白緑	3
4 青	青	4
5 白青	白青	5
6 緑	緑	6
7 白茶	白茶	7
8 茶	茶	8

●ピン番号

ツメを下にしたとき
向かって右から1番です。

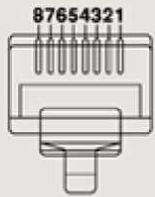

配列図

