

USB Type-Cマルチ変換アダプタ (HDMI+LAN付) 取扱説明書

この度はUSB Type-Cマルチ変換アダプタ (HDMI+LAN付)「**USB-3TCHLP7S/USB-3TCHLP7S-1**」
(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明
書をよくお読みください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①USB Type-Cマルチ変換アダプタ … 1台 ③ケーブルタイ …………… 1枚
- ②取扱説明書・保証書(本書) …………… 1部
- ※欠品や破損があった場合は、**品番**(USB-3TCHLP7S/USB-3TCHLP7S-1)と
上記の番号(①～③)と**名称**(ケーブルタイなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意 (必ずお守りください)

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む恐れがあります)

⚠ 注意 人がリカを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。
(機器の故障の原因になります)
- 動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
 - (1)清掃するときは必ず本製品をパソコンから取外してください。
 - (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD、DVD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データが消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、
弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、
あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による
故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を
必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身
事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番:	☐ USB-3TCHLP7S ☐ USB-3TCHLP7S-1	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名		保証期間 1年	お買い上げ年月日 年 月 日

2.特長

- Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。
- Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
- USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設[DisplayPort Alt Mode]に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
- USB Type-Cでの[USB Power Delivery(USB PD)]に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。
- Gigabit Ethernetに対応しているため、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
- 取回しのしやすいケーブル長1mのロングケーブル仕様です。(USB-3TCHLP7S-1のみ)

3.対応機種・対応OS

●対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン、iPad
- ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
- ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ポートが必要です。
- ※パソコン/USB機器により対応できないものもあります。
- ※Windows/パソコンで場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
- ※全ての機器での動作を保証するものではありません。
- ※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。

●対応OS

- Windows 11・10、macOS 13・12・11、ChromeOS、iPadOS 14・15
- ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

4.仕様

USBハブ部

インターフェース規格	USB仕様Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)
通 信 速 度	5Gbps/480Mbps/12Mbps(理論値)
電 源	バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
供 給 電 流	最大1500mA(1ポートあたり)※バスパワー時。
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 (ダウンストリーム)、 Type-Cコネクタ メス×1 (充電対応PD3.0 100W<20V 5A>対応)、 USB Type-Cコネクタ オス×1 (アップストリーム)

HDMIポート部

コネクタ	HDMI(19pin)×ス×1 ※DisplayPort Alt Mode対応
対応解像度	最大3840×2160(4K/60Hz) ※HDCP1.4/2.2対応

LANポート部

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)
電源電圧	5V

 
※通信速度についてUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。

共通仕様


サイズ・重量	約W106×D23.5×H17.4mm・USB-3TCHLP7S:約55g、USB-3TCHLP7S-1:77g
ケーブル長	USB-3TCHLP7S:約15cm USB-3TCHLP7S-1:約1m

5.各部の名称と働き

コネクタ部



ポート部

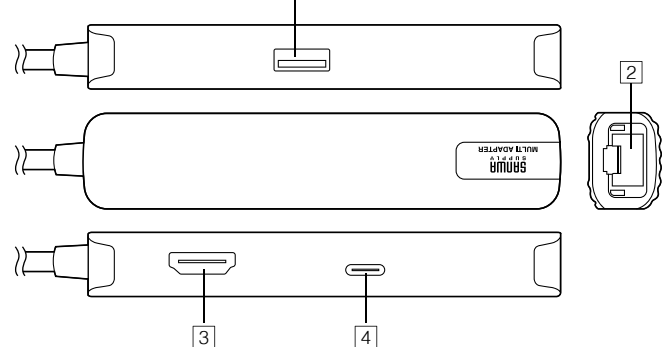

1 USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ポート

USB A接続の周辺機器を接続することができます。



デジカメ USBメモリ マウス HDD キーボード
※消費電力が高いものは対応しない場合があります。
※HDDはセルフパワータイプに限りです。

2 RJ-45ポート

ルーターのLANポート、インターネット接続回線を接続できます。

3 HDMIポート

HDMI対応ディスプレイに接続できます。

4 充電対応Type-Cポート


USB Type-C接続の周辺機器を接続することができます。

- ※消費電力が高いものは対応しない場合があります。
- ※HDDはセルフパワータイプに限りです。
- USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
- ※PD対応/パソコンである必要があります。

6.パソコンへの接続(Windows/Mac)


本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- 1.パソコンの電源を入れ、Windowsを起動してください。
- 2.パソコンのUSB Type-Cポートに本製品のUSB Type-Cコネクタを接続してください。
※しっかり奥まで挿入してください。

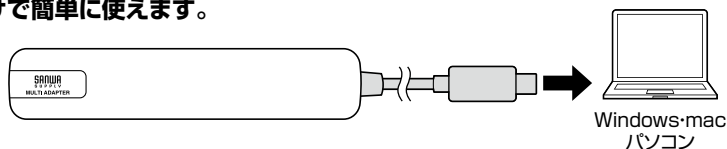

USB機器を接続する

本製品のUSBポートにUSBメモリやUSB機器を接続してください。

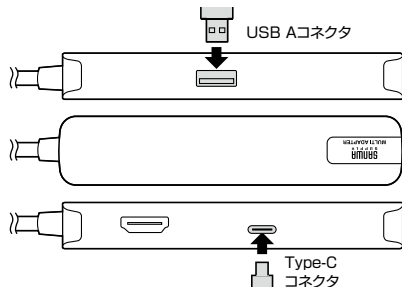

USBメモリ HDD マウス キーボード デジカメ など

HDMI機器に接続する

HDMIポートとディスプレイをケーブルで接続してパソコンの画像をディスプレイに表示させることができます。




※各出力に対応したType-Cポートのみの対応です。

ノートパソコンを充電する

本製品のUSB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応しています。
このポートにPD対応のACアダプタを接続することによってパソコンを充電することができます。

※PDに対応したType-Cポートのみの対応です。
※必ずパソコン本体に付属のACアダプタが、PD対応のACアダプタを接続してください。45W以上のACアダプタ推奨です。

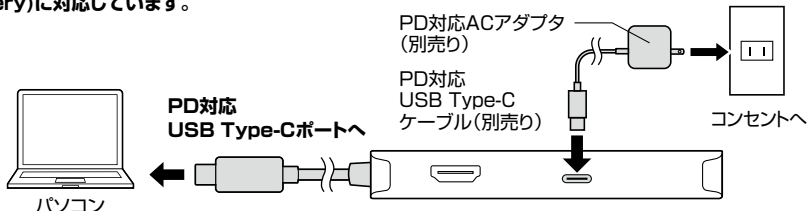

LANアダプタとして接続する

Windows/パソコンの場合

- 1.LANケーブルを接続してください。



- 2.パソコン上で接続を確認してください。

「コンピュータ」→「システムのロバティ」→「デバイスマネージャー」の「ネットワークアダプター」に「ASIX AX88179A USB 3.2 Gen1 to Gigabit Ethernet Adapter」が表示されます。



- 3.本製品のLANポートにLANケーブルを接続し、LINK/Actランプが点灯・点滅することを確認してください。
以上で本製品をLANアダプタとして使用できます。



Macの場合

- 1.LANケーブルを接続してください。



- 2.パソコン上で接続を確認してください。

●Mac OS 12まで
「システム環境設定」→「ネットワーク」をクリックします。
「ASIX AX88179A」が表示されない場合は、画面左下の「+」追加をクリックし、ネットワークインターフェースの追加をしてください。



●Mac OS 13
「システム設定」→「ネットワーク」をクリックします。
「ASIX AX88179A」が表示されない場合は、画面右下の「…」から「サービスを追加」をクリックし、ネットワークインターフェースの追加をしてください。



- 3.本製品のLANポートにLANケーブルを接続し、LINK/Actランプが点灯・点滅することを確認してください。
以上で本製品をLANアダプタとして使用できます。



iPadの接続についてはこちら!



最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで
簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条5-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒463-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-6-18 CUBE MIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮森4-5-36 ONE'S NEW大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-1-8 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CD/AC/KIDaFu