


USB Type-C ドッキングハブ

取扱説明書

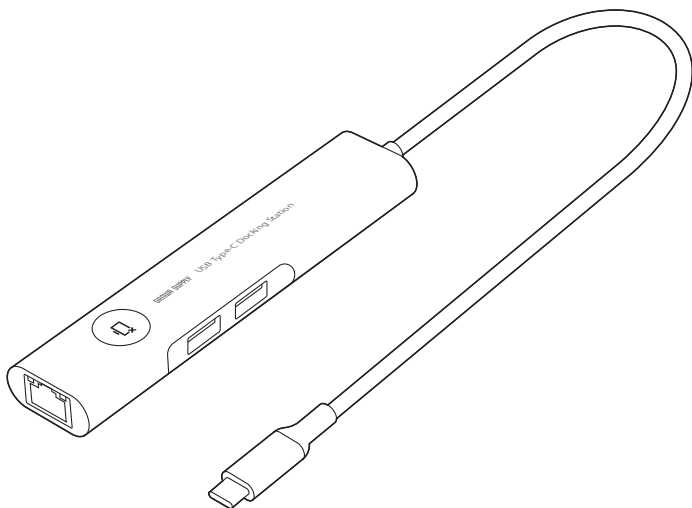

この度は、USB Type-Cドッキングハブ「**USB-5TCHLP16GM**」
(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただく
ための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

USB Type-Cドッキングハブ 1台

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため
予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
〈火災、感電の恐れがあります〉
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
〈小さい部品を飲み込んだりする危険性があります〉

⚠ 注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。
(機器の故障の原因になります)
- 動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 - (1) 直接日光の当たる場所
 - (2) 湿気や水分のある場所
 - (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 静電気の発生する場所
 - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (6) マグネットのような磁気のある場所
- 長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
 - (1) 清掃するときは必ず本製品をパソコンから取外してください。
 - (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD、DVD等)をしてください。
 - メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1.対応機種・対応OS

■ 対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
- Apple Macシリーズ
- Chrome OS搭載パソコン
- Androidスマートフォン・タブレット
- iPadシリーズ
- iPhoneシリーズ

※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。

※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。

※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

※USB Type-C接続のモニターには対応していません。

※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)

※全ての機器での動作を保証するものではありません。

※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。

■ 対応OS

- Windows 11・10
- macOS 14・13・12・11
- Chrome OS
- Android14
- iPad OS 14～17
- iOS 17

※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

2.仕様

USBハブ部

対 応 規 格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※1
通 信 速 度	5Gbps/480Mbps/12Mbps(理論値)
電 源	バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
供 給 電 流	最大1500mA(全ポート合計)
コ ネ ク タ	USB 5Gbps Aタイプコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、 USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 (充電専用PD3.0 100W(20V 5A)対応)、※2 USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)

※1:USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)により
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更された
もので同じ規格です。

※2:パソコンへの給電は最大90Wです。

HDMIポート部

コ ネ ク タ	HDMIタイプA(19pin)メス×1 ※DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)対応
対 応 解 像 度	最大3840×2160(4K/60Hz) ※HDCP2.0、HDCP1.4対応

LANポート部

対 応 規 格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
通 信 モ ー ド	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポ ー ト 構 成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)
電 源 電 圧	5V
ア ク セ ス 方 式	CSMA/CD


共通仕様

サ イ ズ ・ 重 量	約W133×D30×H14mm・約61g
ケ ー ブ ル 長	約30cm


3.各部の名称と働き

コネクタ部

 USB Type-C
コネクタ



ポート部

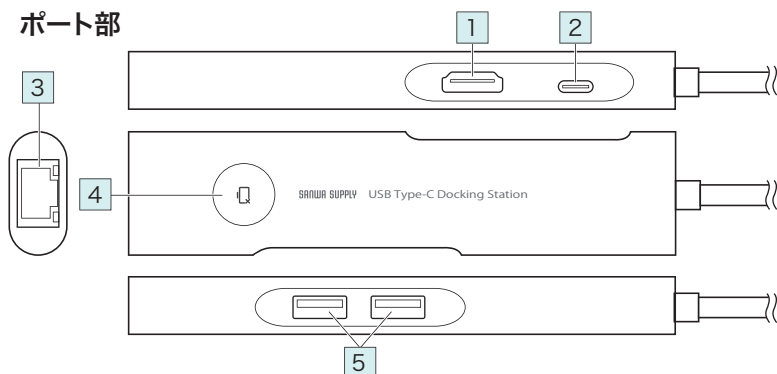

1 HDMIポート

HDMI対応ディスプレイに接続できます。

2 充電専用Type-Cポート

USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。

※PD対応パソコンである必要があります。

3 RJ-45ポート

ルーターのLANポート、インターネット接続回線を接続できます。

4 映像ON・OFFスイッチ

接続すると中央のアイコンが光ります。

押すことで画面のON・OFFを切替える

ことができます。プレゼンなどに便利です。



5 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポート

USB A接続の周辺機器を接続することができます。



デジカメ



 
USBメモリ



マウス



HDD



キーボード

※消費電力が高いものは対応しない場合があります。


※HDDはセルフパワータイプに限ります。

4.パソコンへの接続

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。
接続するだけで簡単に使えます。


- 1.パソコン・タブレットの電源を入れ、OSを起動してください。
- 2.パソコン・タブレットのUSB Type-Cポートに本製品のUSB Type-Cコネクタを接続してください。

※しっかり奥まで挿入してください。

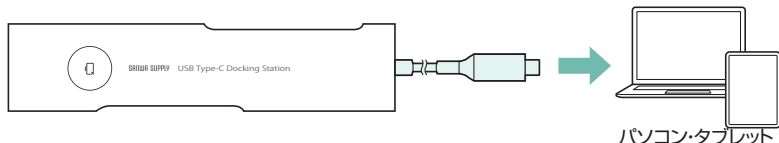

HDMI機器に接続する

HDMIポートとディスプレイをケーブルで接続してパソコンの
画像をディスプレイに表示させることができます。

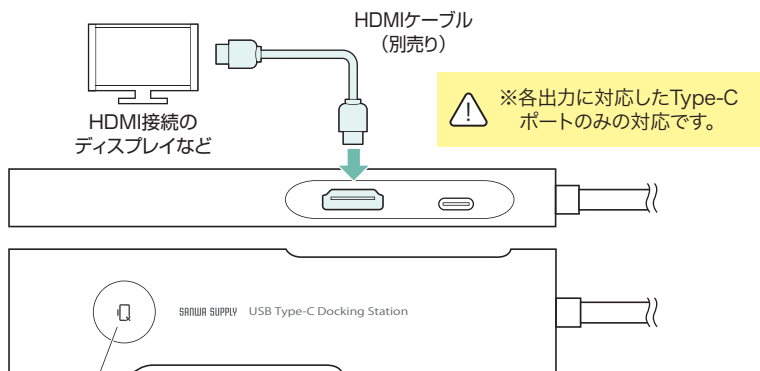


3 映像ON・OFFスイッチ

接続すると中央のアイコンが光ります。
押すことで画面のON・OFFを切替える
ことができます。プレゼンなどに便利です。




USB A機器に接続する

本製品のUSB AポートにUSBメモリやUSB A対応の機器を接続
してください。

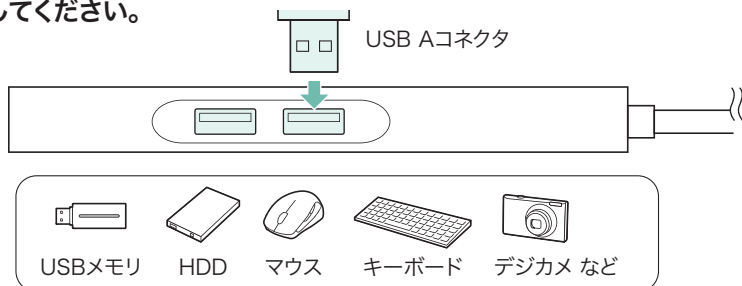

LANアダプタとして接続する

1.LANケーブルを接続してください。

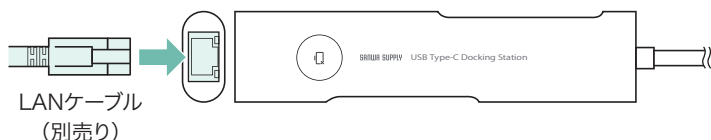

Windowsパソコンの場合

2.パソコン上で接続を確認してください。

「コンピュータ」→「システムのプロパティ」→「デバイスマネージャー」の「ネットワークアダプター」に「Realtek USB GbE Family Controller」が表示されます。



Macの場合

2.パソコン上で接続を確認してください。

●macOS 12まで

「システム環境設定」→「ネットワーク」をクリックします。

自動的に「USB 10/100/1000 LAN」が作成されます。

「USB 10/100/1000 LAN」が表示されない場合は、画面左下の「+」追加をクリックし、ネットワークインターフェースの追加をしてください。



●macOS 13

「システム設定」→「ネットワーク」をクリックします。


自動的に「USB 10/100/1000 LAN」が作成されます。「USB 10/100/1000 LAN」が表示されない場合は、画面右下の「…」から「サービスを追加」をクリックし、ネットワークインターフェースの追加をしてください。



ノートパソコンを充電する

本製品のUSB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応しています。

このポートにPD対応のACアダプタを接続することによってパソコンを充電することができます。

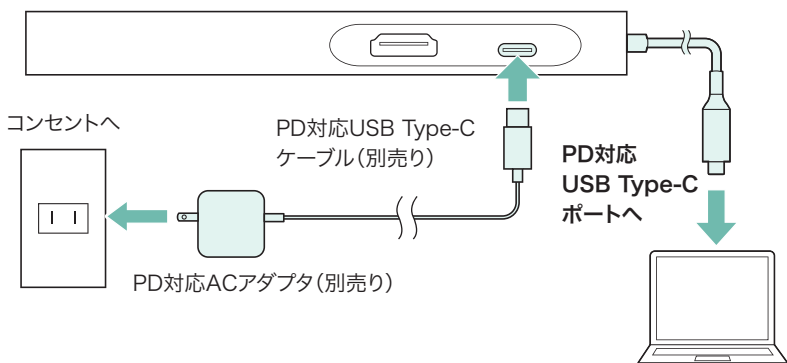


※PDに対応したType-Cポートのみの対応です。



※必ずパソコン本体に付属のACアダプタか、PD対応のACアダプタを接続してください。60W以上のACアダプタ推奨です。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は約50Wの給電になります。

5.iPadへの接続

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。
接続するだけで簡単に使えます。

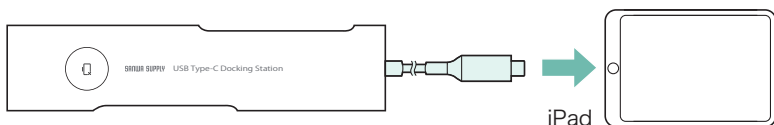

iPadを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了してください。



※アプリケーションが起動しているとドライバーのインストールが正しく終了しない場合があります。

- 1.iPadを起動させます。
- 2.iPadのUSB Type-Cポートに本製品を接続してください。

12.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、販売店のレシートまたは領収書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)販売店のレシートまたは領収書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)販売店のレシートまたは領収書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)販売店のレシートまたは領収書は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 1年

弊社サポートページはこちら！

■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)

■ソフトダウンロード ■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

<https://www.sanwa.co.jp/support/support.html>

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

最新の情報は、

弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/BA/RIDa