2次元バーコードリーダー (定置式) 取扱説明書



この度は、2次元バーコードリーダー(定置式) [BCR-2D11BK](以下本製品)をお買い上げい ただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱 いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。 読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①コードリーダー …………………… 1台 ③オプションコード ………… ②接続ケーブル …………… ····· 1本 ④取扱説明書·保証書(本書) ······ 1部 ※欠品や破損があった場合は、品番(BCR-2D11BK)と

上記の番号(①~④)と名称(接続ケーブルなど)をお知らせください。

木取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、整社WFBサイト(https://www.sanwa.co.in/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- ■木製品スキャン部の光を肉眼で見たり、他人の顔あるいは目に向けて昭射したりしないでください。
- ●本製品とパソコンは、USBハブなどを介さず直接接続してください。
- ●直接日光が長時間あたる場所、粉塵の多い場所、湿気が多い場所、油煙や湯気のあたる場所、急激 な温度変化のある場所など発熱物の近くでは、使用・保管しないでください。
- ●ケーブルを無理に引っ張ったりねじったり、ケーブルを持って持ち運んだりしないでください。 ■濡れた手で取扱わないでください。
- ●長期的な振動や、落下等の強いショックを与えないでください。 ◆ケーブル類は、できるだけ高圧線や動力源から離してご使用ください。ノイズや故障等の原因になります。
- ●本製品のスキャン部を傷つけないようにしてください。また、水・油・ホコリなどを付着させないでください。
- ●シンナー・ベンジンなどの溶剤で拭いたりしないでください。
- ●故障・破場したままで使用しないでください。
- ◆本製品を分解修理しないでください。故障と思われる場合は弊社までご連絡ください
- ●ベースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- ●小さいお子様には使用させないでください。

ご注意

- ●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切 の責任を負いかわます。
- ◆本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご 使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
 ●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境
- 下で使用しないでください

- ●ハンズフリーで読取りが可能なので作業効率をアップさせることができます。
- ●レジで商品バーコードの読取り、イベントのチケットのQRコードの読み取りなど様々 な用途で使用できます。
- ●2次元、1次元両方のコードの読取りに対応しています。
- ●スマートフォンやパソコンなどの画面に表示されたコードの読取りも可能です。
- ●日本語を含んだQRコードの出力にも対応しています。

2.対応機種・対応OS

●Windows搭載(DOS/V)パソコン

※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。

■ 対応OS

- ■Windows11.10
- ※機種により対応できないものもあります。
- ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録 商標、商標です。

3.仕様

源 USB 5V JAN, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE32, CODE11, CODE93, CODE128, 1D Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, コード種類 GS1-128, GS1 Databar(RSS14), GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded 2D QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Aztec Code P C S 値 ≥20% 4mil/5~140mm, 8mil/5~240mm, 13mil/5-370mm, Code 39 20mil/20-440mm 30mil/50-600mm 4mil/5~120mm, 8mil/5~230mm, 13mil/5-330mm, EAN 13 20mil/5-460mm ,30mil/30-650mm, 源 赤LED(照明)650nm LED 走 査 速 度 60frame/sec 消費電流 220mA 防水防塵性能 IP42 動作温度/-10℃~50℃ 動作湿度/5%~95%(結露なきこと) サイズ·重量 W98×D98×H152mm·350g

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

 
ご使用までの手順

詳細は各項目をご確認ください

対応機種・対応OSを 確認してください。 →2.対応機種·対応OS os


2 付属の接続ケーブルを コードリーダーに取付けます。 +5.ご使用の前に 「1.コードリーダーに ケーブルを取付ける」

3 パソコンと接続してください。 +5.ご使用の前に 「2.本製品をパソコンと接続する」



接続します。

4.各部の名称とはたらき

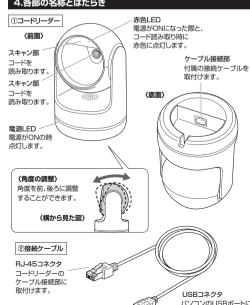

5.ご使用の前に

1.コードリーダーに接続ケーブルを取付ける

 
コードリーダー底面のケーブル接続部に付属の接続ケーブルを 形を合わせて取付けてください。



2.本製品をパソコンと接続する

接続する前に


- ⚠ パソコン上のアプリケーション(ウィルス検知ソフトの常駐ファイ ルなど)を終了させておくことをおすすめします。
- ●パソコンの電源を入れ、完全に起動させてください。
- ❷接続ケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSB Aポートに接続して ください。
 - USBコネクタには上下がありますので、USBポートの上下を 確認して接続してください。



- ❸自動的にハードウェアの検知が始まります。インストール作業中は、本製 品を動かさないでください。
- タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。| 「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。 ※OSなどによりインストールの表示が出ない場合があります。
- ●電源LEDが点灯します。「ピッピッピッ」という起動音が鳴り、赤色LEDが点 灯した後消灯します。
- これでパソコンとの接続は完了しました。

6.コードの読み取り方法

 - ●パソコンでExcelやメモ帳などのアプリケーションを起動してください。
- ②読み取りたいコードをスキャン部にかざすと、自動的に読み取ります。 初期設定では「ピッ」と読み取り音が鳴り、赤色LEDが点灯します。



- 3コードのデータがパソコンへ転送されます。
- ●で起動したアプリケーションに読み込んだコードの内容が表示される ので確認してください。

例) 13桁JANコードを読み込んだ場合

 
4969887123456 4969887123457

7.コード読み取り範囲

〈横から見た図〉

読み取りたいコードを下記の範囲に近づけてください。

「ピッ」と読み取り音が鳴り(初期設定)、コードを読み取ります。



●コードと本製品スキャン部を1cm以上離して読み取ってください。 ●読み取るコードにより読み取れる距離が変わります。詳しくは「3.仕様」内 「読取深度」をご確認ください。

8.ご使用後は

1.本製品をパソコンから取外す

本製品はパソコンから取外すと 電源がOFFになります。 長期間使用しない場合は接続ケ

ーブルのUSBコネクタをパソコ ンから抜いてください。



2.接続ケーブルをコードリーダーから取外す

収納する際は接続ケーブルを取外してください。



9.トラブルシューティング

- Q. Code32を読み込むと違う内容が出力される。
- A. Code39を「読み取り可」にしてCode32の「読み取り可」のコードを読み込んでください。 Code39を「読み取り可」、Code32を「読み取り不可」にしておいてもCode32 の読み取りが可能ですが、異なった内容が出力されます。

10.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は 弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。 2)次のような場合は保証期間内でも有債修理になります。 ()投資課をで提示しただけない場合。 ()対額の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
-)次のようは場合は保証期間内でも有質修理になり (1)保証書をご提示いただけない場合。 (2)所定の項目をご記入いただけない場合。 あるいは字句を書き換えられた場合。 (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (5)天変地界、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- いる成時の周辺が成功にぴかた息による場合。
 ・「商品をド午日本の・オーファンのが見たいない。」
 の32客様に自身による改造または客間からかったと開きていた自会に、発展的での修理も必要けいたしかねます。
 4)本業品の対象。またはその使用によって生じた態態、関数の排出については弊社はその間を負わないものとします。
 5)本業品を使用中に発生したデータやフログラムの消失。または表摘についての権限はいたしかねます。
 6)本業品は高級機器、原子力保管や機器、航空宇宙器系、施送保管や機器などの人もに関わる影響や機器、及び高度な
- 6) 本製的は高速機能、計プが論で機能、批正手指機能、機能試験で機能などの人気に関わる能能で機能、及び形式な 機能性を必要とする機能や機能やスプトはだくの機能があるや使用は高能でれておりません。これらの用途に本製品 を使用され、人事権、社会的機能をが生じたも野は払いなる機能も動いかはます。 7) 特定、性能なを膨胀、またはこ特をよれる場合の機能用し、含着他の負担となります。 8) 保証機能再発行いたしましたので、大切に保険してください。 9) 保証機能は再発行いたしましたので、大切に保険してください。 9) 保証機能は再発行いたしましたので、大切に保険してください。

サンワサプライ株式会社 保証書 型番: BCR-2D11BK シリアルナンバー: お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL 保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日 担当者名

最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/ 画際5.回 弊社サポートページはこちら! 回答に回 本製品の詳細情報はこちら!



■サポート情報 ■ソフトダウンロード ■各種対応表 ■Q&A(よくある質問) など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1 - 1 0 - 1 TEL086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京 都品川区南大井 6 - 5 - 8 TEL035783-0011 FAX.035783-0033 第20 プライ (120 グード) (120 グード) (120 万 (120 5)))))))))))))))))) ((120 7 5 0