


**uni Nano Dia**  
シャープ替芯 Blended Hi-Quality Leads ナノダイヤ

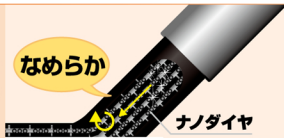

1本に4億個のナノダイヤを配合。  
だから、超最強のまま、くっきりなめらか。

黒鉛の間に配合したナノダイヤが粒子同士の摩擦を軽減し、強度を落とすことなくなめらかな書き味を実現。厳選した黒鉛を均一かつ高密度に整列させているため、低摩耗でくっきり濃い描線が得られます。

ユニ〈ナノダイヤ〉



## uni0.4-202ND

硬度	注文コード	JAN	EA品番
H	U04202NDH	030530	EA765MF-41A
HB	U04202NDHB	030547	EA765MF-42A
B	U04202NDB	030554	EA765MF-43A
2B	U04202ND2B	030561	EA765MF-44A

エコマーク認定商品 グリーン購入法適合商品 エコ商品ねっと掲載

- 内容：60mm×30本（再生樹脂ケース入）
- サイズ：縦77.0×横20.0×厚さ7.0mm
- 重量：8.0g

0.4 mm  
芯径