



黒(0.3)

黒(0.4)

黒(0.5)

M3-552 EA765ME-53

軸色(芯径)	注文コード	JAN
黒(0.3)	M3552.24	364260

M4-552 EA765ME-54

軸色(芯径)	注文コード	JAN
黒(0.4)	M4552.24	364277

M5-552 EA765ME-55

軸色(芯径)	注文コード	JAN
黒(0.5)	M552.24	364284

- 機構：ノック式
- 軸仕上：(軸)ABS樹脂、(グリップ部)ローレット加工+クロムメッキ、4mm先端パイプ・硬度表示窓付
- シャープ消しゴム：A
- サイズ：軸径φ9.3×厚さ11.5×全長141.5mm
- 重量：12.5g

ハイユニ



Hi-uni0.3-300

EA765ME-53用替芯

硬度	コード	JAN	EA品番
H	HU03300H	972083	EA765MF-31
HB	HU03300HB	972090	EA765MF-32
B	HU03300B	972106	EA765MF-33

- 内容：60mm×20本(樹脂ケース入)
- サイズ：縦77.0×横21.1×厚さ5.7mm
- 重量：6.5g

0.3 mm 芯径



1本に4億個のナノダイヤを配合。
だから、超最強のまま、くっきりなめらか。
黒鉛の間に配合したナノダイヤが粒子同士の摩擦を軽減し、強度を落とすことなくなめらかな書き味を実現。
厳選した黒鉛を均一かつ高密度に整列させているため、低摩耗でくっきり濃い描線が得られます。

ユニ(ナノダイヤ)



uni0.4-202ND

EA765ME-54用替芯


硬度	注文コード	JAN	EA品番
H	U04202NDH	030530	EA765MF-41A
HB	U04202NDHB	030547	EA765MF-42A
B	U04202NDB	030554	EA765MF-43A
2B	U04202ND2B	030561	EA765MF-44A

エコマーク認定商品 グリーン購入法適合商品 エコ商品nett掲載

- 内容：60mm×30本(再生樹脂ケース入)
- サイズ：縦77.0×横20.0×厚さ7.0mm
- 重量：8.0g

0.4 mm 芯径

ハイユニ

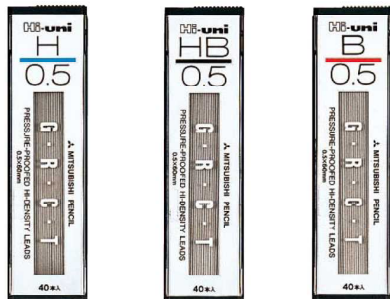

Hi-uni0.5-300

EA765ME-55用替芯

硬度	注文コード	JAN	EA品番
H	HU05300H	603390	EA765MF-51
HB	HU05300HB	603413	EA765MF-52
B	HU05300B	603420	EA765MF-53

- 内容：60mm×40本(樹脂ケース入)
- サイズ：縦76.9×横21.1×厚さ5.7mm
- 重量：7.0g

0.5 mm 芯径



1本に4億個のナノダイヤを配合。
だから、超最強のまま、くっきりなめらか。
黒鉛の間に配合したナノダイヤが粒子同士の摩擦を軽減し、強度を落とすことなくなめらかな書き味を実現。
厳選した黒鉛を均一かつ高密度に整列させているため、低摩耗でくっきり濃い描線が得られます。

ユニ(ナノダイヤ)

uni0.5-202ND

EA765ME-55用替芯

硬度	注文コード	JAN	EA品番
H	U05202NDH	030462	EA765MF-61A
HB	U05202NDHB	030486	EA765MF-62A
B	U05202NDB	030493	EA765MF-63A
2B	U05202ND2B	030509	EA765MF-64A

エコマーク認定商品 グリーン購入法適合商品 エコ商品nett掲載

- 内容：60mm×40本(再生樹脂ケース入)
- サイズ：縦77.0×横20.0×厚さ7.0mm
- 重量：8.5g

0.5 mm 芯径

