


uni Nano Dia
シャープ鉛芯 Blended Hi-Quality Leads ナノダイヤ

なめらか

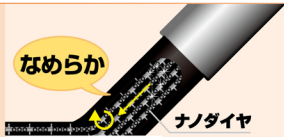

1本に4億個のナノダイヤを配合。
だから、超最強のまま、くつきりなめらか。

黒鉛の間に配合したナノダイヤが粒子同士の摩擦を軽減し、強度を落とすことなくなめらかな書き味を実現。厳選した黒鉛を均一かつ高密度に整列させているため、低摩耗でくつきり濃い描線が得られます。

ユニ〈ナノダイヤ〉



uni0.5-202ND

硬度	注文コード	JAN	
H	U05202NDH	030462	EA765MF-61A
HB	U05202NDHB	030486	EA765MF-62A
B	U05202NDB	030493	EA765MF-63A
2B	U05202ND2B	030509	EA765MF-64A

エコマーク認定商品 [グリーン購入法適合商品](#) [エコ商品ねっと掲載](#)

- 内容：60mm×40本（再生樹脂ケース入）
- サイズ：縦77.0×横20.0×厚さ7.0mm
- 重量：8.5g

0.5 mm
芯径