


みんなの疲労を癒したい。  
**VERY 楽ラク**

VERY  
**楽ラク**  
 シリーズ



VERY **楽ラク**  
 [ノック式ボールペン]  
 SN-100

商品特長

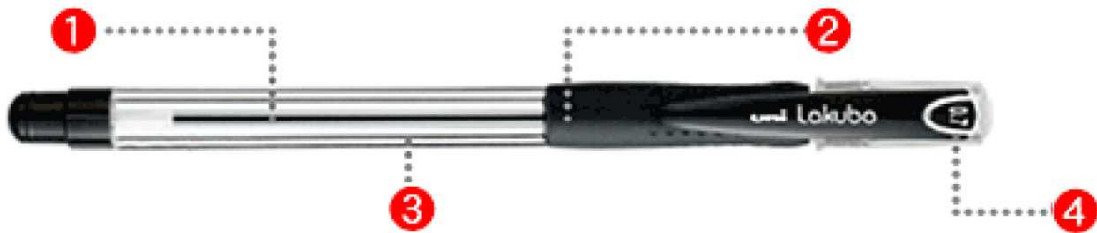

VERY  
**楽**  
 インク



実際に調査して、  
 最適の粘度を  
 決めました。

Veryその1

- 最適粘度だから書き味Veryなめらか。
- 最適粘度だからガリつき、ポテがVery少ない。
- インクは見た目も鮮やかVeryきれい。  
 ※一般の油性ボールペンではインク色は黒っぽく見えます。

VERY  
**楽**  
 グリップ



Veryその2

- 曲線フォルム&ディンプル付Very握りやすい、滑らない。
- 従来品より約30%柔らかい&10mm長いどんな握り方でもVery疲れにくい。



どんな方にも  
 握りやすいグリップを  
 目指しました。

Veryその3

- グリーン購入法適合 & エコマーク商品Veryエコロジー。

Veryその4

- 4種類のボール径を色分け表示ボール径がVery判りやすい。

## ベリー楽ノック(ノック式) 0.7mm

ベリー楽ノック(ノック式) 0.7mm 黒

EA765MG-15…10本入り

EA765MG-15B…1本入り

グリーン購入法適合商品

エコマーク認定商品

品名 SN-100-07 軸色 黒 / インク色 黒

注文コード SN10007.24 / JAN 4902778717295

0.7



ベリー楽ノック(ノック式) 0.7mm 赤

EA765MG-16…10本入り

EA765MG-16B…1本入り

グリーン購入法適合商品

エコマーク認定商品

品名 SN-100-07 軸色 赤 / インク色 赤

注文コード SN10007.15 / JAN 4902778717264

0.7

