

ユニボール シグノ RT




なめらかでにじまないゲルインクボールペン

顔料インク採用



商品特長


なめらかでにじまない

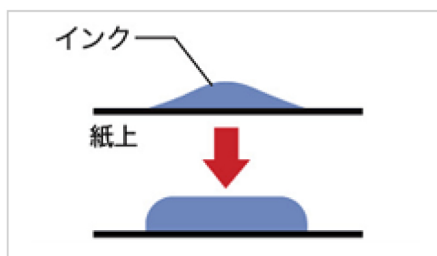


紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します！

紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。

●シグノのインクと従来の水性インクによるにじみ比較

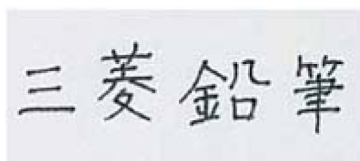

シグノ

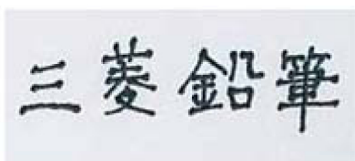

従来の水性染料ボールペン (当社比)

顔料インク採用


顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなります。

【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい特質をもっています。

■シグノのゲルインクと従来の水性インクの比較

耐水性比較

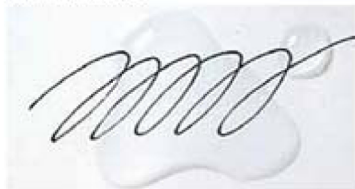


シグノ



従来の水性染料ボールペン（当社比）

耐光性比較

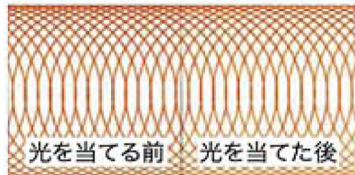

シグノ



従来の水性染料ボールペン（当社比）

従来のインクに比べてシグノは耐光性もバツグン。

ユニボール シグノ RT 0.5mm エコライター

ユニボール シグノ RT 0.5mm エコライター 黒

1本入り…EA765MG-281

10本入り…EA765MG-281B

グリーン購入法適合商品

エコマーク認定商品

品名 UMN-105EW インク色 黒

注文コード UMN105EW.24 / JAN 4902778693407

0.5



ユニボール シグノ RT 0.5mm エコライター 赤

1本入り…EA765MG-282

10本入り…EA765MG-282B

グリーン購入法適合商品

エコマーク認定商品

品名 UMN-105EW インク色 赤

注文コード UMN105EW.15 / JAN 4902778693391

0.5



ユニボール シグノ RT 0.5mm エコライター 青

1本入り…EA765MG-283

10本入り…EA765MG-283B

グリーン購入法適合商品

エコマーク認定商品

品名 UMN-105EW インク色 青

注文コード UMN105EW.33 / JAN 4902778693414

0.5





写真はUMR85N.33(EA765MG-283A)です。

UMR-85N

0.5

インク色 黒 EA765MG-281A

コード UMR85N.24 / JAN 4902778693629

インク色 赤 EA765MG-282A

コード UMR85N.15 / JAN 4902778693612

インク色 青 EA765MG-283A

コード UMR85N.33 / JAN 4902778693636

適合商品

EA765MG-281

EA765MG-281B

EA765MG-282

EA765MG-282B

EA765MG-283

EA765MG-283B