

ユニボール シグノ RT




なめらかでにじまないゲルインクボールペン

顔料インク採用




商品特長

なめらかでにじまない

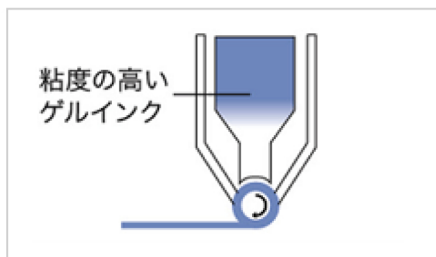


紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します！

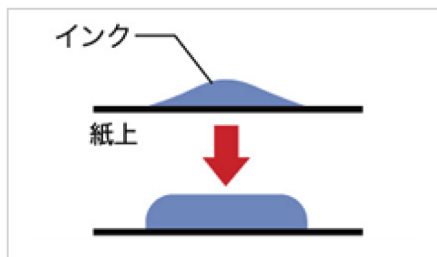


紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。

●シグノのインクと従来の水性インクによるにじみ比較

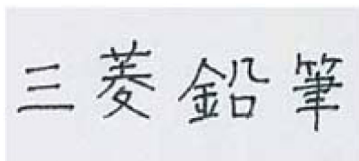

シグノ

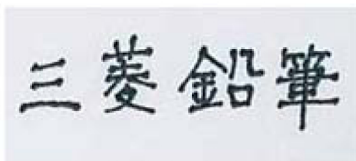

従来の水性染料ボールペン (当社比)

顔料インク採用


顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなります。

【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい特質を持っています。

■シグノのゲルインクと従来の水性インクの比較

耐水性比較

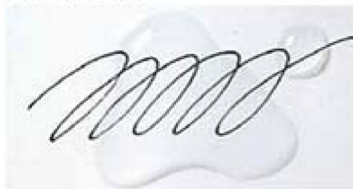


シグノ




従来の水性染料ボールペン (当社比)

耐光性比較

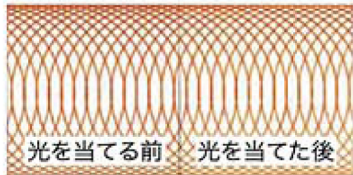

シグノ

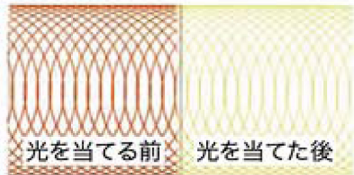

従来の水性染料ボールペン (当社比)

従来のインクに比べてシグノは耐光性もバツグン。

ユニボール シグノ RT 0.38mm

ユニボール シグノ RT 0.38mm 黒

品名 UMN-103 インク色 黒

コード UMN103.24 / JAN 4902778720806

EA765MG-41AA(10本入り)

0.38



ユニボール シグノ RT 0.38mm 赤

品名 UMN-103 インク色 赤

コード UMN103.15 / JAN 4902778720790

EA765MG-42AA(10本入り)

0.38



UMR-83

インク色 黒 EA765MG-41C

コード UMR83.24 / JAN 4902778720912

インク色 赤 EA765MG-42C

コード UMR83.15 / JAN 4902778720905

適合商品

EA765MG-41AA(10本入り)
EA765MG-42AA(10本入り)