


みんなの疲労を癒したい。
VERY 楽ラフ



VERY 楽ラフ
シリーズ

VERY 楽ラフ
[ノック式ボールペン]
SN-100

商品特長

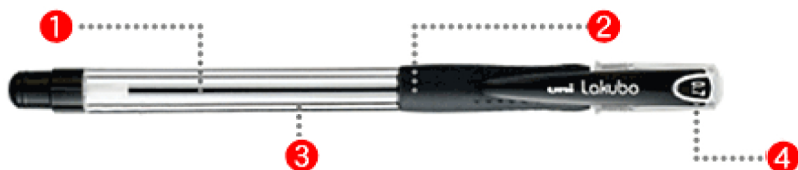


VERY 楽
インク



実際に調査して、
最適の粘度を
決めました。

Veryその1

 - 最適粘度だから書き味Veryなめらか。
 - 最適粘度だからガリつき、ボテがVery少ない。
 - インクは見た目も鮮やかVeryきれい。
- ※一般の油性ボールペンではインク色は黒っぽく見えます。



VERY 楽
グリップ



Veryその2

- 曲線フォルム&ディンプル付Very握りやすい、滑らない。
- 従来品より約30%柔らかい&10mm長いどんな握り方でもVery疲れない。



どんな方にも
握りやすいグリップを
目指しました。

Veryその3

- グリーン購入法適合 & エコマーク商品Veryエコロジー。

Veryその4

- 4種類のボール径を色分け表示ボール径がVery判りやすい。

ベリー楽ノック(ノック式) 1.0mm

ベリー楽ノック(ノック式)1.0mm 黒

10本入り…EA765MG-47

1本入り…EA765MG-50

グリーン購入法適合商品

エコマーク認定商品

品名 SN-100-10 インク色 黒

注文コード SN10010.24 / JAN 4902778717806

1.0



ベリー楽ノック(ノック式)1.0mm 赤

10本入り…EA765MG-48

1本入り…EA765MG-51

グリーン購入法適合商品

エコマーク認定商品

品名 SN-100-10 インク色 赤

注文コード SN10010.15 / JAN 4902778717790

1.0



ベリー楽ノック(ノック式)1.0mm 青

10本入り…EA765MG-49

1本入り…EA765MG-52

グリーン購入法適合商品

エコマーク認定商品

品名 SN-100-10 インク色 青

注文コード SN10010.33 / JAN 4902778717813

1.0

