



クセになる、なめらかな書き味。

低い筆記抵抗で、なめらかに書ける

くっきりと濃い描線

優れた速乾性

新機構でインクの直流&逆流を防止

超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載!

商品特長


低い筆記抵抗で、なめらかに書ける

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。

※当社試験による筆記摩擦比

当社従来品（油性ボールペン）の各荷重における筆記摩擦係数を100%とした場合の『JETSTREAM』の筆記摩擦比。速度4.5m/分で測定。

0.7 mm ボール

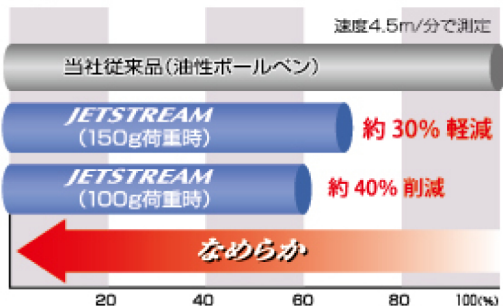

／ くっきりと濃い描線

ジェットストリームインク 

従来の油性インク 

新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました（黒インク）。

※0.7mmボールの描線を拡大して比較したものです。

／ 優れた速乾性

ジェットストリームインク 三菱鉛筆

従来の油性インク 三菱鉛筆

新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。


／ 新機構でインクの直流&逆流を防止

スプリングチップ&ツインボール機構を搭載。

さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。

ペン先のボールを押さえることでインクの直流（ペン先からの漏れ出し）を防ぎました。

また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流（ペン先方向へ逆らってインクが流れる事）も防いでいます。

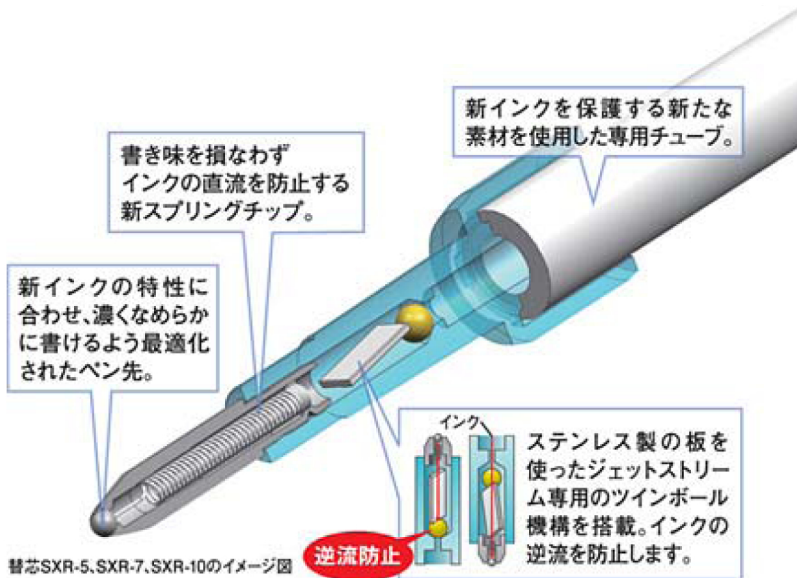

ジェットストリーム スタンダード 0.7mm

ジェットストリーム スタンダード 0.7mm 黒

グリーン購入法適合商品

1本入り…EA765MG-58A

10本入り…EA765MG-58D

品名 SXN-150-07 軸色 黒 / インク色 黒

コード SXN15007.24 / JAN 4902778805244

0.7



ジェットストリーム スタンダード 0.7mm 赤

グリーン購入法適合商品

1本入り…EA765MG-58B

10本入り…EA765MG-58E

品名 SXN-150-07 軸色 赤 / インク色 赤

コード SXN15007.15 / JAN 4902778805268

0.7



ジェットストリーム スタンダード 0.7mm 青

グリーン購入法適合商品

1本入り…EA765MG-58C

10本入り…EA765MG-58F

品名 SXN-150-07 軸色 青 / インク色 青

注文コード SXN15007.33 / JAN 4902778805251

0.7

