

ジェットストリーム 多機能ペン 4&1

4&1

黒 赤 青 緑 &
シャープ0.5mm



油性ボールペン
JETSTREAM
ジェットストリーム

クセになる、なめらかな書き味。

低い筆記抵抗で、なめらかに書ける

くっきりと濃い描線

優れた速乾性

新機構でインクの直流&逆流を防止

超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載!

商品特長


低い筆記抵抗で、なめらかに書ける

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。


※当社試験による筆記摩擦比

当社従来品(油性ボールペン)の各荷重における筆記摩擦係数を100%とした場合の『JETSTREAM』の筆記摩擦比。速度4.5m/分で測定。

0.7mmボール

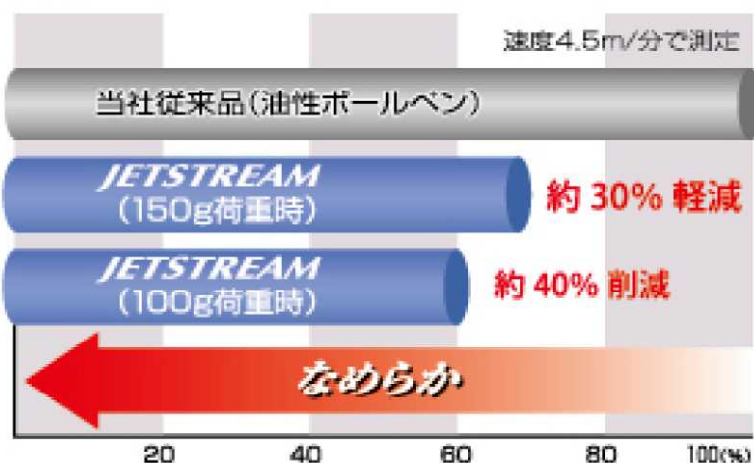

くっきりと濃い描線


ジェットストリームインク 

従来の油性インク 

新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。

※0.7mmボールの描線を拡大して比較したものです。

優れた速乾性

ジェットストリームインク 

従来の油性インク 

新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。

新機構でインクの直流&逆流を防止

スプリングチップ&ツインボール機構を搭載。

さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。

ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。

また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。



「ジェットストリーム4&1」について

ペン1本で5つの機能

軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。

なめらかな書き味のジェットストリームインク

ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。

シンプルな外観

ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。
メーカーゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。

ジェットストリーム 多機能ペン 4&1

0.7mm

ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.7mm ホワイト EA765MG-63

品名 MSXE5-1000-07 軸色 ホワイト / インク色 黒、赤、青、緑

コード MSXE510007.1 / JAN 4902778043394

0.5 0.7



ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.7mm ブラック EA765MG-64

品名 MSXE5-1000-07 軸色 ブラック / インク色 黒、赤、青、緑

コード MSXE510007.24 / JAN 4902778043417

0.5 0.7



ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.7mm ネイビー EA765MG-65

品名 MSXE5-1000-07 軸色 ネイビー / インク色 黒、赤、青、緑

コード MSXE510007.9 / JAN 4902778120620

0.5 0.7

