

PROCKEY プロッキー



紙にはやっぱりプロッキー。

紙に書いても、にじみが少なく、裏うつりしない水性顔料インク。
郵便物にも安心して使える耐水性。耐光性にも優れています。紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書け、いやな臭いがありません。
※インクが混ざるので、別の色のキャップをしないでください。

プロッキー PM-150TR (水性顔料・細字丸芯+太字角芯)



黒



紫



赤



茶



青



黄




緑



橙

筆記線幅 (実寸)

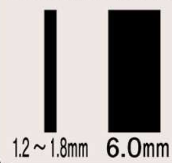

PM-150TR

インク色	コード	JAN	EA品番
黒	PM150TR.24	720592	EA765MH-8A
赤	PM150TR.15	720561	EA765MH-8G
青	PM150TR.33	720608	EA765MH-8C
緑	PM150TR.6	720523	EA765MH-8D
黄	PM150TR.2	720493	EA765MH-8E
橙	PM150TR.4	720509	EA765MH-8F
紫	PM150TR.12	720547	EA765MH-8B
茶	PM150TR.21	720585	EA765MH-8H

エコマーク認定商品 グリーン購入法適合商品

- 軸材質：再生PP樹脂
- ペン芯：(太) (細) PET 繊維
- 替 芯：(太) PMS-57FK・(細) PMS-54BM
- サイズ：軸径φ 21.5×厚さ 22.8×全長 144.5mm
- 重 量：27.1 g