

EA766GB

EA766GB-1(製図板)とEA766GB-2(L型定規)のセットです。

EA766GB-1

製図板

材質...ボード本体:P S、定規部:ABS+PMMA

サイズ...377×515×21.5mm

重量...1250g

製図範囲...290×430mm

ダブルレール

製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に移動します。
定規はテフロン加工のプラグによって滑るように動きます。

ダブルロックシステム

スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。
左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。
左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。

STOP+GOサイン

スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。

エルゴノミクスデザイン

人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。

シートクランプ

紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。

EA766GB-2

L型定規


A3判用

材質...グリップ部:ABS、定規部:PC

サイズ...305×236×38mm

重量...228g


150ミリと200ミリの対応目盛、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームについています。
分度器は0～90°対応角目盛、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。

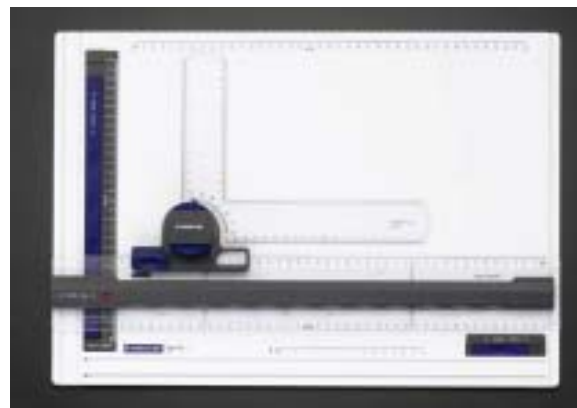

EA766GB



EA766GB-1

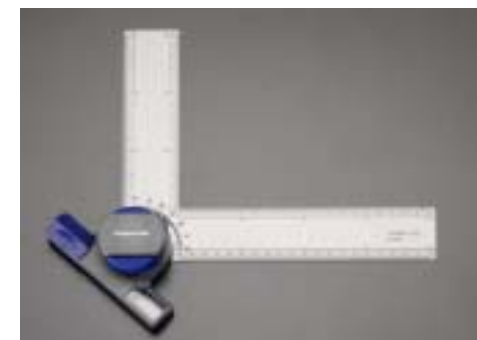

EA766GB-2