

EA776AG-1、-2 [防水型] ペーハーメーター





センサー交換が可能なコンパクト防水ペーハーメーター

特長



- 防塵防水保護等級IP57準拠※
- プールなどの環境にも安心して使用可能です。
- 標準液 (pH4、pH7)、保存液付



本体構成

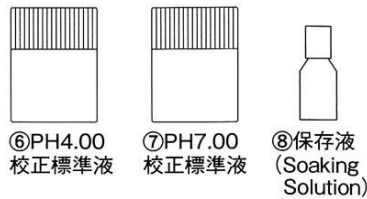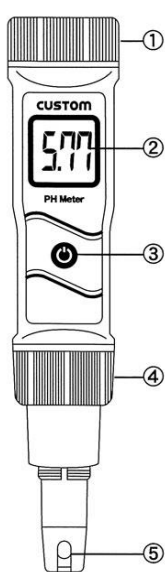

- ①電池カバー
- ②表示部
PHの測定値を表示します。
- ③"⏻"ボタン
本体の電源をON/OFFするためのボタンです。
- ④センサー固定キャップ
センサー交換の際に外します。
- ⑤センサー部
測定対象の溶液の中に浸し測定します。
- ⑥PH4.00校正標準液
- ⑦PH7.00校正標準液
- ⑧保存液 (Soaking Solution)
保存用の塩化カリウム液です。

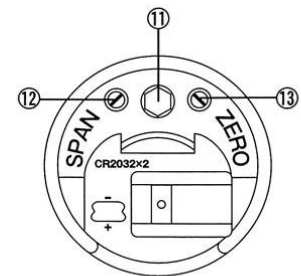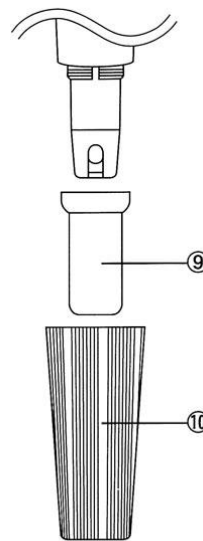

- ⑨センサーカバー
- ⑩センサーキャップ
- ⑪校正ボリューム調整用ドライバー
- ⑫"SPAN"校正ボリューム
本器の4.00PHのポイントを校正するためのボリュームです。
- ⑬"ZERO"校正ボリューム
本器の7.00PHのポイントを校正するためのボリュームです。

仕様

| 品番 | EA776AG-1 | EA776AG-2 |
|---------|----------------------------|--------------|
| 測定範囲 | 0.0~14.0pH | 0.00~14.00pH |
| 分解能 | 0.1pH | 0.01pH |
| 測定精度 | ±0.2pH | ±0.1pH |
| 自動温度補正 | なし | あり |
| 使用温湿度範囲 | 0°C~+50°C、80%RH以下(結露なきこと) | |
| 電源 | CR2032電池×2個(付属) | |
| サイズ/重量 | φ37.5×170(H)mm / 87g(電池含む) | |
| 付属品 | pH4、pH7標準液(各1個)、保存液 | |

※:防塵防水保護等級IP57
防塵防水保護等級IPについては次の通りです。

| | | |
|-------|------|-----------------------------|
| 防塵性規格 | 等級:5 | 機器の所定動作および安全性を阻害する量の塵埃は入らない |
| 防水性規格 | 等級:7 | 浸水時(一時的水没)に対して保護する |