

EA780BA-11(直線レーザーライン)取扱説明書

Ver.1.1

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。
本製品は事業者向けの製品となります。転売、譲渡はしないでください。
使用後は産業廃棄物処理業者へ処理を委託してください。

●仕様

- ・レーザー…垂直ライン
- ・指示精度…1mm/m
- ・電源…単4電池×2本(テスト電池付属)
- ・付属品…気泡管×2個、マグネット付



・規格…EN60825-1:2005-10




注意

- ・レーザーを人の目に向けないで下さい。
- ・レーザー光を覗き込まないで下さい。
- ・光学機器を介して、レーザーを見ないで下さい。
- ・錠剤や薬、アルコールの症状があるときは、作業しないで下さい。
- ・絶対に子供には使用させないで下さい。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ・機器に衝撃を与えたたり落したり過度の力を加えないで下さい。
- ・機器を分解しないで下さい。
- ・先のとがったものでボタンを押さないで下さい。
- ・直射日光にさらさないで下さい。
- ・極端に熱い所、寒い所で保管しないで下さい。
- ・柔らかい綿布で表面をきれいにしてください。溶剤は使用しないで下さい。
- ・使用前に本体をきれいにしてください。
- ・長期間使用しない時は電池を抜き取ってください。


●各部名称



- 1.レーザー照射口
2.電源 オン/オフスイッチ
3.バックライト付き気泡管(2個)

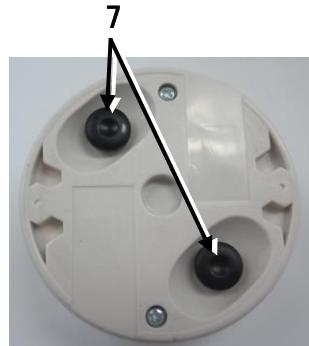

- 4.電池収納部
5.ベースプレート
6.目盛付き(360°)リング

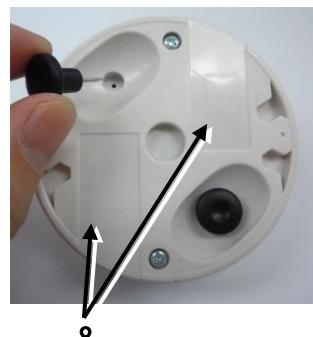

- 7.ピン(2個)
8.マグネット内蔵
9.ピン用固定穴

●電池の入れ方

電池収納部のふたを開けます。
ふたに記載された向きに電池を入れてください。
ふたを閉めて電池を収納してください。



本体背面

●フロアへの使用方法

ベースプレートを付けて本体を床に置き、電源オン/オフスイッチで電源を入れてください。
この場合、気泡管による調整は必要ありません。
※気泡管は床面に対し調整されておりませんので、本機を水平器として用いることはできません。

●壁面への使用方法

壁面に取り付ける場合、ピンを使ってベースを水平・垂直ともに調整してください。
本体上部にある気泡管のそれぞれの気泡が中央にあるとき、
照射口が床面に対して垂直または水平となります。
また、壁面や床面に固定する場合、ピン用固定穴にピンを差し込み固定してください。
ピンは本体固定用と調整用で共有です。

※本体固定用に使用する場合、調整は行えません。

(例)



壁面照射用気泡管はバックライトで
暗い場所でも調整し易くなっています。



●水平・垂直の調整方法

水平・垂直の調整を行う場合、本体底部になるピンを抜き、
浮かして調整してください。
本体上部にある気泡管の気泡が中央になるように調整を行ってください。



本体底部

●角度の設定

ベースに対して目盛付きリングは独立して回転します。
任意の角度にレーザーラインを簡単に設定できます。
レーザー照射口位置を初め、0°に合わせ、
任意の角度に本体を回転させてください。

(例)



- 改造はしないでください。
- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。