

# EA780BA-12A(90° レーザーライン)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## ●仕様


- |                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| ・レーザー…垂直4ライン                                         | (レーザー光)            |
| ・使用距離…15m                                            | ・規格…EN60825-1:2014 |
| ・指示精度…レーザー: $\pm 0.5\text{mm/m}$                     | ・レーザータイプ…クラス2      |
| ・電源…単3電池 $\times 2$ 本(テスト電池付属)                       | ・最大放射出力…1mW未満      |
| ・電池寿命…約15時間                                          | ・放射波長…635nm        |
| ・動作温度… $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$   |                    |
| ・保管温度… $-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ |                    |
| ・付属品…キャリングケース、<br>レーザー光線確認めがね                        |                    |



## ○注意

- ・爆発性のあるガスや蒸気を含む環境で使用しないで下さい。
- ・レーザーを人の目に向けしないで下さい。
- ・レーザー光を覗き込まないで下さい。
- ・光学機器を介して、レーザーを見ないで下さい。
- ・汚れや損傷から製品を保護し、乾燥した場所に保管するようにして下さい。
- ・直射日光にさらさないでください。
- ・極端に熱い所、寒い所で保管しないでください。
- ・機器を改造しないで下さい。
- ・機器に衝撃を与えたり落したり過度の力を加えないでください。
- ・機器を分解しないでください。
- ・機器を正しく使用するために、国や都道府県、市町村の安全規則に従って下さい。
- ・先のとがったものでボタンを押さないでください。
- ・柔らかい綿布で表面をきれいにしてください。溶剤は使用しないでください。
- ・使用前に本体をきれいにしてください。
- ・長期間使用しない時は電池を抜き取ってください。
- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。


## ●各部名称

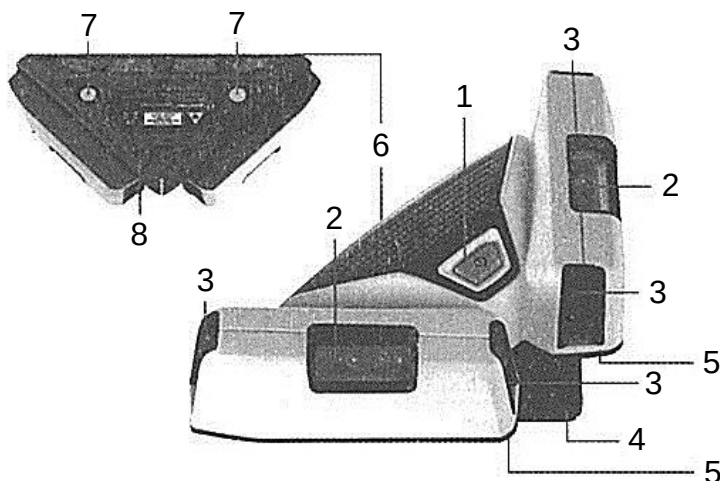

- 1、オン/オフスイッチ
- 2、壁面照射用気泡管
- 3、レーザー出力口
- 4、90° 角のエッジ

- 5、接触面
- 6、合わせ角
- 7、ピン
- 8、電池収納部


## ●電池の入れ方

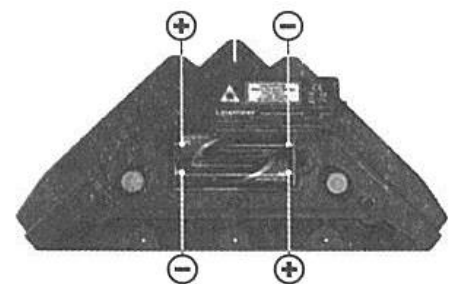

電池収納部のふたを開けます。  
収納部に記載された向きに  
電池を入れてください。  
ふたを閉めて電池を収納してください。

●フロアへの使用方法

- 1、電源オン・オフスイッチを押し、電源を入れてください。
- 2、フロア上に90° 直角のレーザーが照射されます。  
レーザーは4方向に照射されます。  
レーザーで簡単にフロアタイルを合わせることができます。  
90° 角のエッジ(4)と合わせ角(6)を使って  
1枚目のフロアタイルへ簡単に  
合わせることができます。

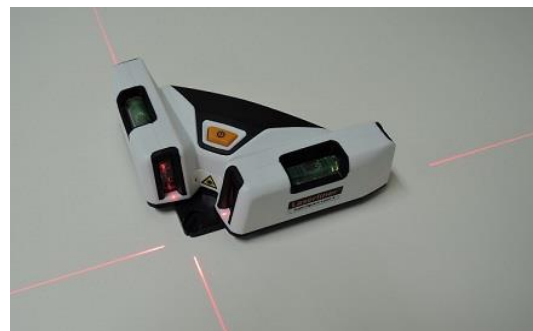

●壁面への使用方法

- レーザーラインは壁面への照射もできます。  
壁面照射用気泡管の気泡が真上になるように調整してください。  
壁面への固定には、本機の裏側に収納されているピン(7)を使用して下さい。



●垂直ラインの確認

- 1、壁面に2.5m以上の長さの糸の下げ振りを固定し、鉛が自由に動くようにしてください。
- 2、水平に調整し、本機の電源を入れ、下げ振りにラインを合わせてください。
- 3、レーザーラインと下げ振りのラインの間の偏りが0.5mm/1mである場合、  
精度は許容範囲以内です。

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Sep.