


# クロスラインレーザー Quigo《クイゴ》 QUIGO PLUS

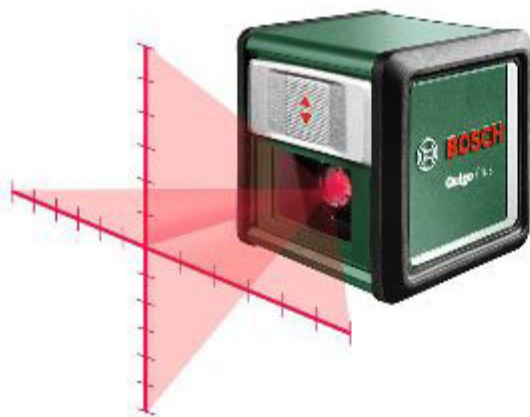

## カンタン・コンパクト！ ボッシュの新発想クロスラインレーザー

カンタン・コンパクトなクロスラインレーザー  
市販の三脚にも取付可能な1/4インチねじ穴  
マルチマウントクリップを標準装備

台座に取り付けることで、本体の付け外しがワンタッチになる  
アダプタープレート(±20mmの位置調整も可能)付き

製品紹介

仕様

機能

カタログ/マニュアル/関連情報

光源	レーザーダイオード
波長	635nm
出力	1mW以下(クラス2)
照射範囲	7m以内(照射対象壁面まで)
精度	水平・垂直±0.8mm/m
自動補正範囲	±4°
電源	単4アルカリ乾電池×2本
質量	270g(電池含む)
連続照射時間	約5時間
本体サイズ	(W)65x(H)65x(D)65mm
標準付属品	マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート