



レーザー墨出し器
LINES LASER

MG-41A

高輝度 赤ラインレーザー 「MGシリーズ」

10m±1mmの高精度

水平・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・地墨点


明るく見やすい高輝度タイプ

屋内・外兼用(受光器使用時、検知距離約30m) ※作業環境により異なる場合があります。

360° 微調整ネジ(360° エンドレスタイプで遊びが少なく使いやすい)

●仕様

型式	MG-41A
出力	2.5mW以下
波長	635nm(高精度赤ライン)
指示方式	磁気ダンパー
指示精度	10mで±1mm以下
ライン幅	10mで3.5mm以下
回転機構	360° 回転・微調整機構
自動補正範囲	±3°
電源	単三アルカリ乾電池3本
連続点灯時間	全灯で4.5～5時間
寸法(mm)	H190mm×φ105mm(突起物を含まず)
本体質量(kg)	1kg

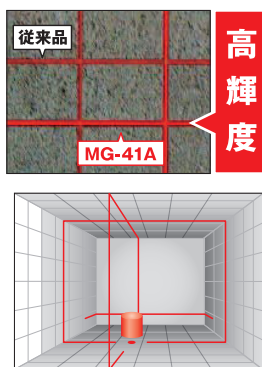

●標準セット内容

- 本体
- 本体用
単三アルカリ乾電池×3本
- レーザーメカネ
- 受光器 MK-40
- 受光器用ロッドアダプター
- 受光器用 9V 乾電池
- 収納ケース
- 収納ケース用ベルト
- L型アクリル板



品名
MG-41A
受光器セット
MG-41A
受光器・三脚セット

EA780MA-2A



別売品
三脚
MEL-175



特典
1

1年間無料修理

対象商品:マイティライン全機種

マイティラインは1年間無料でメンテナンスいたします。
※ただし、お客様の過失による場合は修理代を請求させていただきます。

特典
2

1年間盗難・火災補償

対象商品:マイティライン全機種

マイティラインをご購入いただいたお客様が、盗難・火災に遭われた場合に、同機種または、同等品を提供いたします。
※加入費無料。1年間有効。被害発生時は手数料のご負担が必要となります。

特典
3


マイトまごころ便

ご購入前に必ず補償証登録が必要です

対象商品:マイティライン全機種

マイトまごころ便は、ヤマト運輸と提携した修理品引き取りシステムです。販売店様と当社サービスセンターを結び、迅速なサービス体制をお約束いたします。

- 修理の流れ
- ①修理のご依頼は
FAX:06-6793-4422でお受けいたします。
(専用のマイトまごころ便引き取り依頼書をお送りください)
 - ②回収にお伺いいたします。
 - ③修理完了品は販売店様にお届けします。
 - ④ご請求は販売店様、または代理店様からいたします。

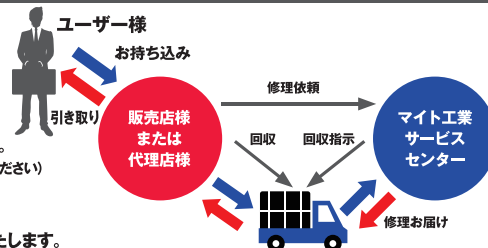

マイト3大特典



マイト工業株式会社

■本社 〒547-0001 大阪市平野区加美北4-5-6
TEL:06-6793-8531(代)

営業所一覧

- 関東支店 TEL:048-297-9133
- 関西支店 TEL:06-6793-7000
- 札幌営業所 TEL:011-788-4178
- 東北営業所 TEL:022-388-9611
- 関東北営業所 TEL:024-928-5422
- 中部営業所 TEL:052-682-3761
- 中国出張所 TEL:084-959-3763
- 九州営業所 TEL:092-918-7707

▼お問い合わせ先

※製品改良のため、仕様および外観は予告なく変更することがあります。 2017.04