

ラビットレーザーポインターRX-10GSN取扱説明書および保証書


1. この商品は、単4乾電池2本を使用し、しかも防塵・防滴機能 [IP65] を有したグリーンレーザーポインターです。

日本品質保証機構(JQA)の定められた検査にも合格した商品です。

[IP65] 6: 粉塵が内部に侵入しない

5: いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない

レーザー機能には、出力安定化回路を有し、通電状態を維持できないよう設計されており、しかも照射スイッチを押すと同時に通電状態を示すグリーンLEDが点灯しますので、LEDが点灯している間は、レーザー光を人に向けたり、のぞきこまないようお願いいたします。

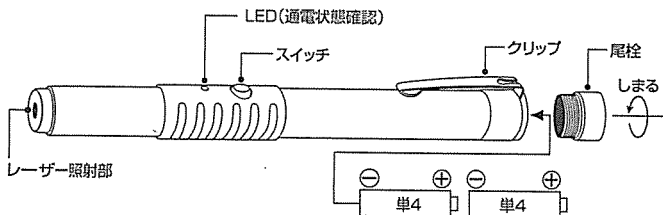

2. 使用電池および電池交換方法

この商品には、単4アルカリ電池1.5Vを2本使用しております。

電池を交換する場合は、尾栓を左に廻し、同軸部より外してください。電池は、(-)面を下にして2本挿入し、尾栓を右に回転させながらしっかり締めてください。

[注] 尾栓がゆるむと通電しないことがあります。

3. レーザーポインターの仕様

レーザー素子	可視光グリーン半導体レーザー	電池寿命	連続使用で約2時間
レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2)	使用温度	15℃~35℃
波長	532±10nm	本体材質	アルミニウム
ビーム径	3m先で3~7mm	本体サイズ	157mm 直径14mm
到達距離	50m以内	本体重量	約54.5g(電池2本含まず)
電源	アルカリ単4乾電池2本	保護構造IP	IP65

◎なお、お取り扱いを間違えて事故を起こした場合、弊社では一切の責任を負いかねますので、ご承知ください。