

下振り(自在フック・マグネット付)


取り扱い中止

品番	仕様	サイズ	重量
EA781-10	本体	136(W)×34(D)×180(H)mm	220g
EA781-11	300g下振り	121xΦ29mm	300g
EA781-12	400g下振り	145xΦ29mm	400g
EA781-13	600g下振り	145xΦ36mm	600g

取り扱い中止



- 木材、パイプ、クギ、ボルト、鉄、アルミ材など何にでも取付け固定が可能な自在フック
- ・不用意に針先が出ない安全ロック機構付き
 - ・下げ振りをもと上げると、スムーズに糸が収まる自動巻取式
 - ・下げ振りの重さに合わせて、3段階のバランス調整が可能(水平状態時6.3kgの吸着力)
 - ・強力袋編み式のナイロン糸は、ヨリ戻し現象を解消！下げ振りの回転が早く止まります。

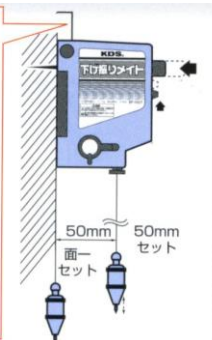


糸長さ/下げ振り範囲
4.5m/110g~1.1kg
3段切り替え式

調整レバー	下げ振りの重さ
0.4	100~400g
0.7	100~700g
1.0	100~1.1kg

従来品の1/10の早さで止まる

ゆれ防止リング付

吊り下げ包装

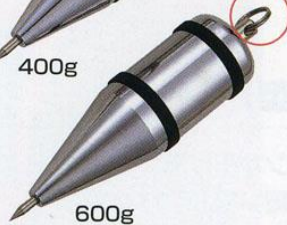

下げ振り(EA781-11~13)

- 先端芯が動く下げ振り
落下事故の安全配慮と、先端
の剣先を長持ちさせます。