

EA781BH-1 (脱磁器)

用途

ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に適します。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用できます。

特長

●コンパクトなハンディータイプです。

- 電源 単相 AC100V 50/60Hz
- 容量 皮相値 70VA
実効値 16W
- 使用率 70% ED (連続使用は7分以内のこと)
- 有効脱磁幅 50mm
- サイズ 86X131X122mm
- 重量 2.3kg


スイッチ



本体

使用方法

- 押ボタンスイッチを押している間だけ、通電し脱磁が作用します。ボタンを離せば OFFとなります。
- 脱磁操作中は、必ずボタンを押し続けて下さい。
- 被脱磁物から100mm以上離れたところで OFF にして下さい。
- 使用率70%ED(7分通電・3分休止)

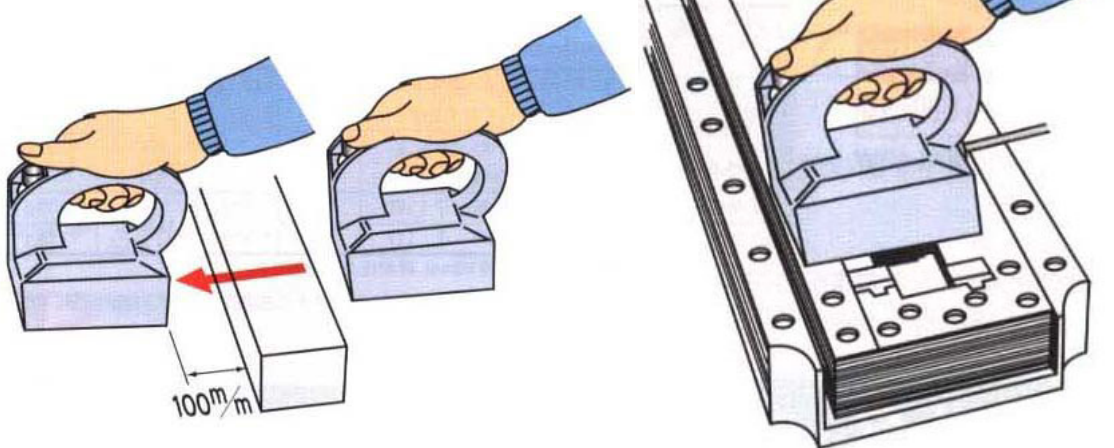

モデルチェンジ内容

1. およその有効脱磁エリア(コア幅50mm)がわかるような段差をつけた形状
2. コードの取り出し口を上向きにし、操作性を向上
3. 塗装色をシルバーからパープル系に変更
4. ケースに凹部をも設けて注意銘板、方向銘板を貼ることにより剥離防止
5. サイズ 86X102X119mm→86X131X122mm