

ハンド脱磁器 HANDY TYPE DEMAGNETIZER

当社からの御提案!!

従来、原因が不明瞭だった自動化ラインの瞬停止、加工精度のズレ等はワークに残った残留磁気起因していることがあります。この機会により付加価値の高い製造環境をご提案いたします。


「より精密・複雑な脱磁をご要望のお客様は、お気軽にご相談ください！」
(ワーク材質、形状、量・使用環境・脱磁条件等の情報をお寄せください。)



【使用例01】



【使用例02】

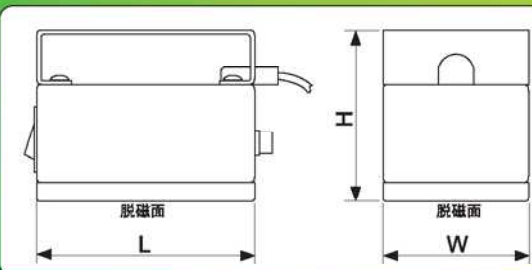

Model: THD-123

【用途】
●ドリル、バイト、カッター等、磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に適します。
また、大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用できます。

【特長】
●軽量・コンパクト設計になっていますのでプレス工程でのワークの通路等の部分的な脱磁が効率的に行えます。
●持ち易いグリップ付。裏返しに置いて使用することもできます。

(mm)

型 式	電 源	電 力	電 流	使用率	寸 法			質 量
					L	W	H	
THD-123	AC110 50/60Hz	110VA	0.9 A	100%ED	123	83	86	1.8kg

※デジタルノギスには使用しないで下さい。

〈製造元〉

※当カタログに掲載した製品は外観・仕様など予告なく変更、終了する場合がありますので予めご了承下さい。

〈販売元〉



株式会社テクノプラン

〒228-0002 神奈川県座間市小松原1丁目15番10号

◆TEL:046-298-7005

◆FAX:046-210-5811

◆URL: <http://www.tp-mag.com> ◆E-mail: info@tp-mag.com