


EA781EA-21~25 強力マグネット

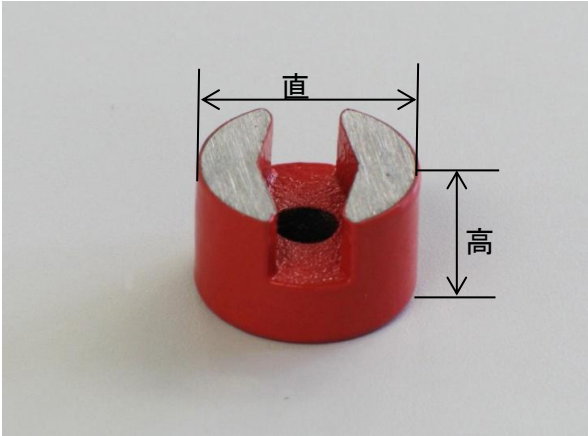

	吸着力	サイズ	穴径	溝サイズ Min-Max	単位 (mm)
EA781EA-21	7N(0.7kgf)	φ 12.7 × 9.5	4.4	4.0-7.2	
EA781EA-22	19N(1.9kgf)	φ 19.1 × 12.7	4.8	5.6-8.7	
EA781EA-24	34N(3.4kgf)	φ 25.4 × 15.9	4.8	5.6-8.7	
EA781EA-25	48N(4.8kgf)	φ 31.8 × 25.4	7.1	8.0-12.7	