

接話型マイクロホン


YP-M201

このたびは、TOA接話型マイクロホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、未長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

概要


本機は、携帯型送信機（WM-1100：別売）専用の接話型マイクロホンです。接話型ですので、騒音の高いところでの使用に適しています。

各部の名称

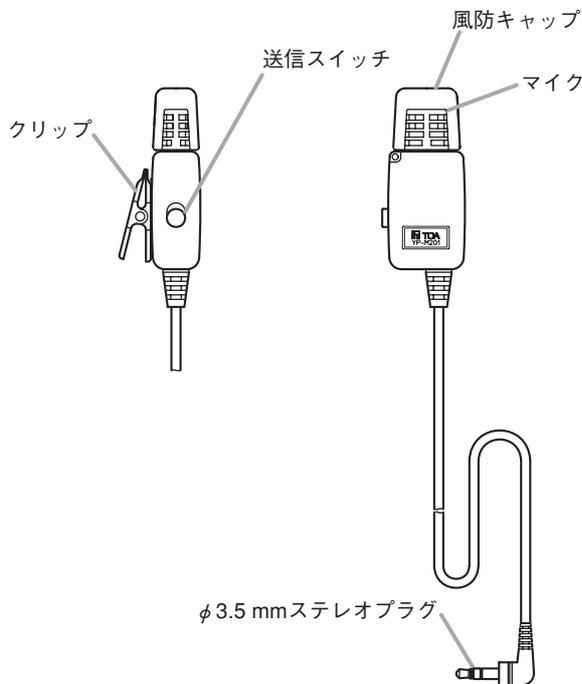

使いかた

- 話すときは送信スイッチを押します。話し終わったらスイッチから手を離します。
- 送信スイッチは、ロックすることもできます。スイッチを押したまま上へスライドさせると、ロック状態になります。

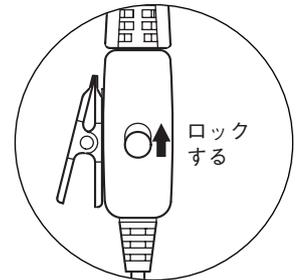

- 接話型ですので、口もとから離さずに使用してください。

仕様

型 式	エレクトレットコンデンサー型
指 向 性	単一指向性
感 度	-57 dB (0 dB=1 V/Pa、1 kHz、 負荷2 k Ω)
端 子	φ 3.5 mm ステレオプラグ
最大入力音圧	115 dB SPL
コ ー ド 長	85 cm
仕 上 げ	黒 (マンセルN1.0近似色)
質 量	30 g (ケーブル含む)

※ 本機の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

機器保証書

型 名	YP-M201	製造 (ロット) 番号	
保証期間	お買い上げ日から1年間		
お買上日	□□□□年□□月□□日		
お 客 様 ご 住 所 お 名 前	□□□□□□□□ TEL () -		住所・店名・TEL 販売店
	様		

この保証書は、お客様の正常な使用状態で万一故障した場合、当社修理規定に従い無償修理を行うことをお約束するものです。無償修理規定の詳細については、お買い上げの販売店にお尋ねください。必ずすべての項目が記載されていることをご確認ください。記入漏れがある場合は、本保証書は有効とはなりません。この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター
商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル (無料電話)
TEL. 0120-108-117
TEL. (0797) 72-7567
FAX. (0797) 72-1090

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>