


EA790AF-21A (マイク)

このたびは、TOA 接話型マイクロホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

概要

本機は、携帯型送信機 (WM-1100; 別売) 専用の接話型マイクロホンです。接話型ですので、騒音の高いところでの使用に適しています。

各部の名称

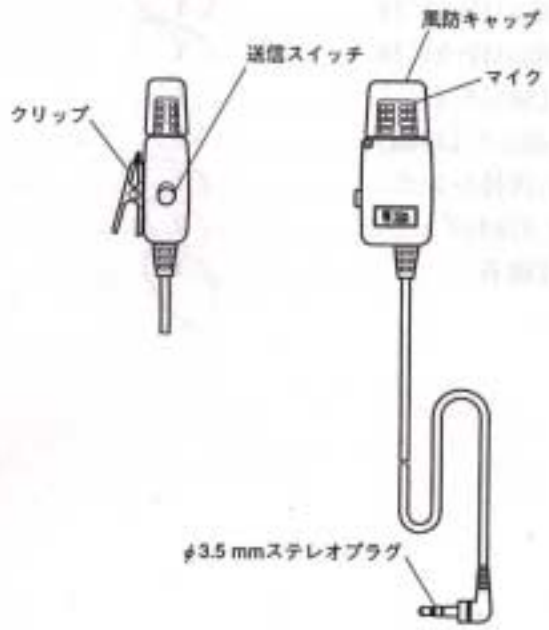

使いかた

- 話すときは送信スイッチを押します。話し終わったらスイッチから手を離します。
- 送信スイッチは、ロックすることもできます。スイッチを押したまま上へスライドさせると、ロック状態になります。



- 接話型ですので、口もとから離さずに使用してください。

仕様

型式	エレクトレットコンデンサ型
指向性	単一指向性
感度	-57 dB (0 dB=1V/Pa, 1 kHz, 負荷2 k Ω)
端子	φ 3.5 mm ステレオプラグ (EIAJ RC701)
最大入力音圧	115 dB SPL
コード長	85 cm
仕上げ	黒 (マンセルN1.0近似色)
質量	30 g (ケーブル含む)

※ 本機の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

EA790AF-21



EA790AF-21A

EA790AF-22

EA790AF-22A



30m

