

## 取扱説明書

### 耳掛け型イヤホン

### YP-E401

このたびは、TOA耳掛け型イヤホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

#### 安全上のご注意




#### 警告

誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。


受信機の電源を入れ、イヤホンを耳に装着した状態でミニプラグをジャックに差し込まないでください。音量が大きすぎたときに聴力障害の原因となります。

#### 耳掛け部の交換のしかた

耳掛け部は、あらかじめ装着されたものを含め3種類の大きさのものがありますので、耳に装着しやすいものを使用してください。

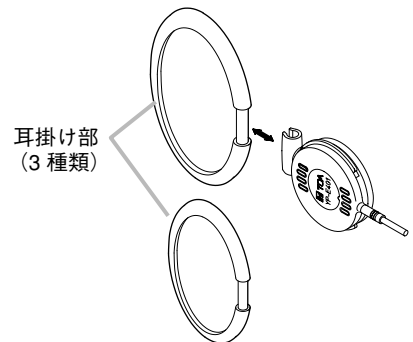

#### 各部の名称

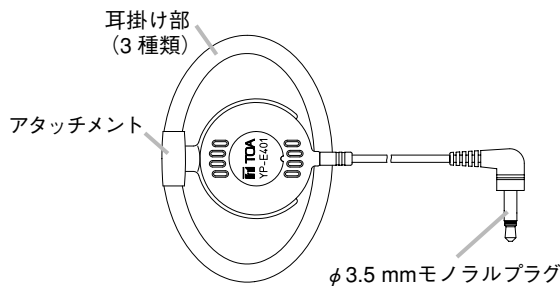

#### 仕様

形 式	ダイナミック型
インピーダンス	16 Ω
周波数特性	300 ~ 15,000 Hz
定格感度	88 dB (0 dB = 2 × 10 <sup>-5</sup> Pa、1 kHz 10 mW)
入 力	最大 50 mW
端 子	φ 3.5 mm モノラルプラグ
コ ー ド 長	1 m
仕 上 げ	黒 (マンセルN1.0近似色)
質 量	17 g (ケーブル含む)

#### 装着のしかた



1. 耳掛け部を耳に掛けます。
2. スピーカ部を回転させて耳に当てます。

※ 本機の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

#### ● 付属品

- イヤークッション …………… 1
- 耳掛け …………… 2

### 機器保証書

型 名	YP-E401	製造 (ロット) 番号		この保証書は、お客様の正常な使用状態で万一故障した場合、当社修理規定に従い無償修理を行うことをお約束するものです。無償修理規定の詳細については、お買い上げの販売店にお尋ねください。必ずすべての項目が記載されていることをご確認ください。記入漏れがある場合は、本保証書は有効とはなりません。この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
保証期間	お買い上げ日から1年間			
お買上日	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日			
お 客 様	ご住所	〇〇〇〇〇〇〇〇 TEL ( ) -		住 所・店名・TEL
	お名前	様		
				販売店