

**EA790AF-22A**  
(専用イヤホン)

このたびは、TOA耳掛け型イヤホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。このたびは、TOA製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

**安全上のご注意**

**警告** 誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。


受信機の電源を入れ、イヤホンを耳に装着した状態でミニプラグをジャックに差し込まないでください。音量が大きすぎたときに聴力障害の原因となります。

**耳掛け部の交換のしかた**

耳掛け部は、あらかじめ装着されたものを含め3種類の大きさのものがありませんので、耳に装着しやすいものを使用してください。



**各部の名称**

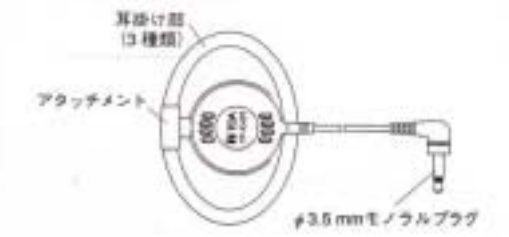

**仕様**

|         |   |
|---------|---|
| 形 式     | ダイナミック型                                     |
| インピーダンス | 16Ω   |
| 周波数特性   | 300～15,000 Hz                               |
| 定格感度    | 88dB (0dB=2×10 <sup>-4</sup> Pa, 1kHz 10mW) |
| 入 力     | 最大50mW                                      |
| 端子      | φ3.5mmモノラルプラグ (EIAJ RC701)                  |
| コード長    | 1m  |
| 仕 上 げ   | 黒 (マンセルN1.0近似色)                             |
| 質 量     | 17g (ケーブル含む)                                |

※ 本機の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

- 付属品  
イヤーパーッド……………1  
耳掛け……………2

**装着のしかた**

1. 耳掛け部を耳に掛けます。
2. スピーカ部を回転させて耳に当てます。

EA790AF-21

+

EA790AF-21A

30m

EA790AF-22 EA790AF-22A

