



Products



SR40/SR40L



SR45



SR70A



SR100A



SR70



SR100

SR45

Description

Specifications


Options

Download

一般定格

送受信周波数 (12.5kHz ステップ)	交互通話時: 01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz 1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz
	中継装置使用時: 10ch ~ 18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz 受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz 12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz 受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz
電波型式	F3E/F2D
通信方式	単信および半複信方式
送信出力	10mW 以下(電波法施行規則第6条適合)
受信感度	-8dB μ V 以下(@ 12dB SINAD)
低周波出力	500mW (内部SP @ 8 Ω 、10%歪時)
動作温度範囲	-10℃ ~ + 50℃
定格電圧	DC 3.6V ~ 4.5V
動作電圧範囲	DC 3.0V ~ 5.0V
本体寸法	W56.0 × H90.5 × D27.6mm (アンテナおよび突起部を含まず)
本体重量	約173g(単3形アルカリ乾電池含む)

この定格は性能向上のため予告なく変更することがあります。

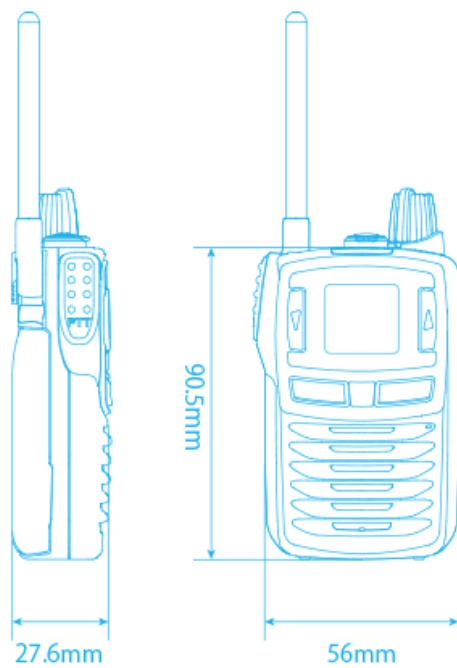

COPYRIGHT©2003-2014 Yaesu Musen Co., Ltd.