

# 活動量計

ダイエットサポート  
EW-NK32

スタイルキープや  
シェイプアップをしたい人に。  
おしゃれに携帯、  
理想のカラダへ。



-P(ピンク)



-A(ターコイズブルー)



## ダイエットのやる気が持続する「ごほうびキラキラ」。

1日の目標消費カロリー達成をキラキラマークでお祝い。  
日々のがんばりを応援し、ダイエットのモチベーションをアップさせます。



画面にキラキラが  
点滅する、楽しく  
うれしいごほうび!

## 1日に何キロカロリーを消費すべきかわかります。

1か月間で減らしたい体重を入力すると、1日の目標消費カロリーを自動設定。数値で確認できるので、計画的にカロリーを消費できます。

目標消費カロリーは、食事と日常活動に消費の比率を振り分けられます。おすすめは食事70:運動30の設定です。  
(「デイカロリー」は、食事の摂取カロリーは計測できません。)

### ◆目標設定のながれ



## 運動時に便利な区間計測機能。

任意の区間の、活動消費カロリー、歩数、時間を、ストップウォッチのように計測できます。



## 楽しみながらカロリー消費!


ストップウォッチ感覚で計測できる「区間計測」機能。いつもの行動も、計測することで新たな発見が。毎日を楽しむことが、ダイエット成功への近道です。

テニス1ゲームで  
どれくらい  
消費できるかな?

駅まで歩いたときと  
走ったときで  
どれくらい違うかな?



## やるべき運動量がわかるのでがんばれます。

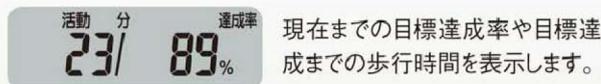

## 雨や汗にも安心の防水タイプ。



日常生活での不意な雨や水濡れ、ランニングやヨガなど汗をかくスポーツでも安心です。

## 活動量計 デイカリ EW-NK32

-A(ターコイズブルー) EA791A-46A

-P(ピンク) EA791A-47A

(コイン形リチウム電池・CR2032×1個)付

●画面表示は、体重52kg相当の人を想定しています。

### [メイン画面]



### [サブ画面]



## ダイエットを長続きさせるコツは？

### 3:7のバランスが大切。

長続きのコツは、バランスのよい運動と食事を心がけること。目標消費カロリーの3割を運動で、7割を食事制限で減らしていくのがおすすめです。ムリせず、楽しみながらがんばりましょう。



### 総消費カロリーってなに？

じっとしていても自動的に消費されるカロリー「基礎代謝」と、日常生活や運動によって消費される「活動消費カロリー」の合計です。

●消費カロリーは、厚生労働省「エクササイズガイド2006」調べ。50kgの女性で算出。

## どれくらい運動すればいいの？

3METs以上の運動で、1週間23Exの運動を。

### METs(メッツ)

身体活動の強さが、安静時の何倍に相当するかを表す単位。安静状態が1METs、普通の歩行が3METsに相当します。

### EX(エクササイズ)

身体活動の量を表す単位。METs(メッツ)×時間(h)で算出します。3METsの身体活動を1時間行った場合、3Exとなります。

### 運動する時間がないときは？

〇〇しながら、カロリー消費。

パナソニックの活動量計「デイカロリ」なら運動はもちろん、日常生活の「ながら消費」までしっかり数値で確認できます。



## 目的に合わせて選べる、パナソニックの活動量計。

### 商品仕様一覧

品番	EW-NK32 -A(ターコイズブルー) EA791A-46A -P(ピンク) EA791A-47A	
商品	 	
スマートフォン対応 <sup>*1</sup>	—	
電源	DC3V(コイン形リチウム電池・CR2032×1個)	
ユーザー登録範囲	生年月日	—
	年齢	6~99才
	性別	男/女
	身長	100~200cm
	体重	10~200kg
	歩幅	30~120cm
計測表示	本体	—
	総消費カロリー	最大9999kcal
	活動消費カロリー	最大9999kcal
	歩数	最大99999歩
	歩行距離	最大99.9km
	エクササイズ	—
	脂肪燃焼量	最大999.9g
	目標設定	減量体重入力：最大4.0kg
	目標達成率	最大99%
	達成までのアドバイス	アドバイスの歩行時間：最大999分
ポイント計測(区間計測)	活動消費カロリー：最大9999kcal	
	歩数：最大99999歩 時間：最大24時間(1440分)	
メモリ	最大30日間(区間計測は30回)	
防水	IPX5/IPX7	
本体寸法	高さ2.95×幅5×奥行1.32cm	
質量	約20g(電池含む)	



### 【防水機能について】

EW-NK63/NK52/NK32は、日常生活上の防水機能を備えておりますが、右記の点に十分ご注意ください。うえ、ご使用ください。

### ご使用上のご注意

- 浴室・サウナなど湿気の多い場所では使用しないでください。
- 洗濯機・トイレ・浴槽やプールなどの水没対応はしていません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。

IPX5：内径6.3mmの注水ノズルを使用し約3mの距離から12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、活動量計としての性能を保つことを意味しています。

IPX7：常温で水道水、かつ清水の水深1mの水槽に活動量計本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、内部に浸水せず、活動量計としての性能を保つことを意味しています。

※1 Android™スマートフォン(おサイフケータイ®FeliCaまたは、NFC対応機種)に対応。専用の「パナソニックスマートアプリ」は、iPhoneには対応していません。対応機種は、Android OSバージョン2.3.3以上で、Android™は、おサイフケータイ®FeliCaまたはNFC対応機種(一部機種を除く)のみとなります。対応機種はこちらをご覧ください。http://panasonic.jp/pss/ap/ 専用の「パナソニックスマートアプリ」のダウンロード(Google Play™)と、サービスのご利用にはログインIDが必要です。「パナソニックスマートアプリ」をダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。ログインIDはパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」よりご登録いただけます。専用の「パナソニックスマートアプリ」のダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。通信状況が悪い場合には、ご利用できません。専用の「パナソニックスマートアプリ」のサービス内容・スマートフォンの画面デザインは、予告なく変更する場合があります。●おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。Android™は、Google Inc.の商標または登録商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。●写真、イラストは全てイメージです。