



製品概要



*1 IPX4準拠

12/24h

6ボタン式防滴タイマー

- カウントアップ機能、時計表示機能を搭載。
- LEDバックライト付。
- 強力ネオジム磁石付き。

製品詳細

音と光のダブルでアラーム経過をお知らせします。


約70dBアラーム音とLEDの点灯で、アラーム経過時間を知らせます。

製品背面に強力磁石を内蔵



ストラップを通す穴も開いているので、使用場所に応じた設置方法を選べます。

各部名称

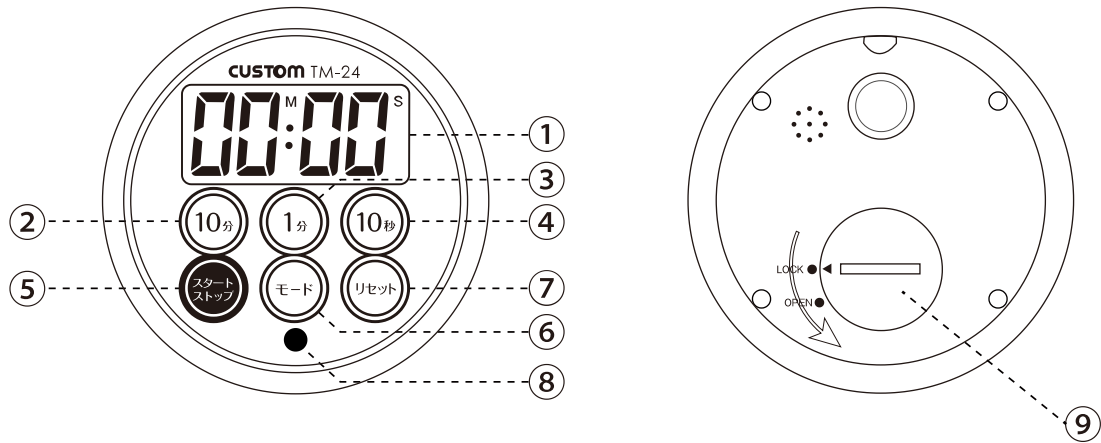

- ①表示部
- ②10分 ボタン
- ③1分 ボタン
- ④10秒 ボタン
- ⑤スタート/ストップ ボタン
- ⑥モード ボタン
- ⑦リセット ボタン
- ⑧LED
- ⑨電池蓋

仕様

一般仕様	
最大カウント時間	99 分 50 秒
最小カウント時間	10秒
寸法	約 W 82 × H 82 × D 16.5 mm
重量	約 50 g (電池含む)
アラーム音圧レベル	70 ± 5 dB
電源	CR2032リチウム電池 × 1個
付属品	取扱説明書
校正	可
JAN	4983621660241