

紫外線を99.9%カット!

# 帽子取付用メガネ

D-PAT

■防じん用／赤外線・紫外線しゃ光用／ガス・電気溶接用



**No.1400-C**  
防じん用・紫外線しゃ光用  
641001  
レンズ色：透明 EA800KA-1  
UVカット  
製品重量：約85g

**No.SP1400C**  
スペアレンズ




**No.1400-Y**  
防じん用・紫外線しゃ光用  
602118  
レンズ色：イエロー  
UVカット  
製品重量：約85g

**No.SP1400Y**  
スペアレンズ



**No.1400-LG**  
防じん用・紫外線しゃ光用  
601531  
レンズ色：ライトグリーン  
UVカット  
製品重量：約85g

**No.SP1400LG**  
スペアレンズ

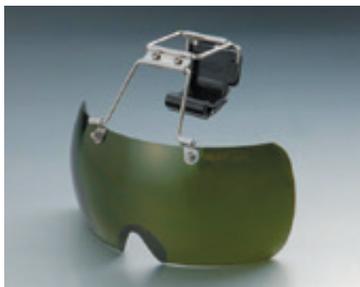

**No.1400-G**  
防じん用・ガス溶接用  
赤外線・紫外線しゃ光用  
642008  
レンズ色：グリーン EA800KA-2  
しゃ光度：#4標準  
UVカット 赤外線用  
製品重量：約85g

**No.SP1400G**  
スペアレンズ



**No.1400-DB**  
ガス溶接用・電気溶接用  
赤外線・紫外線しゃ光用  
600824  
レンズ色：ブラウン  
しゃ光度：#8標準  
UVカット 赤外線用  
製品重量：約85g

**No.SP1400DB**  
スペアレンズ



**No.1400-B**  
電気溶接用 EA800KA-3  
赤外線・紫外線しゃ光用  
643005  
レンズ色：ブラック  
しゃ光度：#11標準  
UVカット 赤外線用  
製品重量：約85g

**No.SP1400B**  
スペアレンズ




## ■特長

- 帽子の種類は問いません。
- ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。
- 視界が広いアール形。
- レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製。
- 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
- 赤外線や紫外線から目を守ります。
- ガス溶接・電気溶接にも便利です。
- 眼鏡をしたままでも使用可能。
- レンズの上げ下げが自由。
- レンズの巻上げができる。
- 差し込み部に鉛筆差しが付いています。

## ⚠ 注意

絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないで下さい。

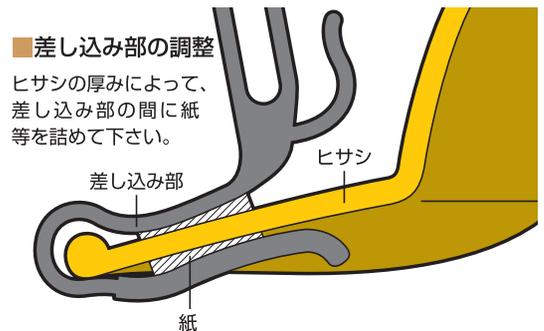

## ■各品番の性能表 (社内設定値)

項目	No.1400-C,Y,LG	No.1400-G	No.1400-DB	No.1400-B
紫外線透過率 (%)	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下
可視線透過率 (%)	————	3.2~8.5	0.061~0.16	0.0032~0.0085
近赤外線透過率 (%)	————	6.4以下	0.43以下	0.05以下
中赤外線透過率 (%)	————	5.4以下	0.68以下	0.15以下
しゃ光番号	————	#4標準	#8標準	#11標準