

粉じん対策マスク

使い捨て簡易マスク ノータッチマスク



帯電加工を施した極細繊維フィルターが細かな粉じんを強力に捕集します。

[フィルターの性能 BFE> 99% (米国ネルソン研究所測定結果より)]

(その他詳細は下記「性能」欄を参照。)

特殊な立体構造が口元空間をしっかりとキープ。

高い捕集性能のマスクに多かった、息苦しさや圧迫感を軽減しています。

今まで隙間のできやすかったマスク側部の隙間を埋めるソフトな

フィルムを採用し、粉じん等の侵入を軽減します。

ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用の際の耳への負担を軽減します。

使い捨てなので衛生的です。

タイプによって選べる2品番。

品番	NB-300	EA800MF-47
タイプ	高バリア性タイプ	
カラー	ホワイト	
		

ワイヤー入りノーズブリッジ

形状保持力の高い金属ワイヤー入り
顔にぴったりフィット・しっかり固定

粉じん用フィルター

品番毎に異なるタイプのフィルターを使用しています


[NB-300]: 1層の高バリア性フィルターが粉じんなどを強力に捕集

サイドカバーフィルム

隙間のできやすかったマスク側部を
ソフトなフィルム製カバーがしっかりガードし
粉じんの侵入を防ぐ

広い口元空間

特殊な形状が
マスク着用時の口元空間を大きく確保
着用時の圧迫感や息苦しさを軽減

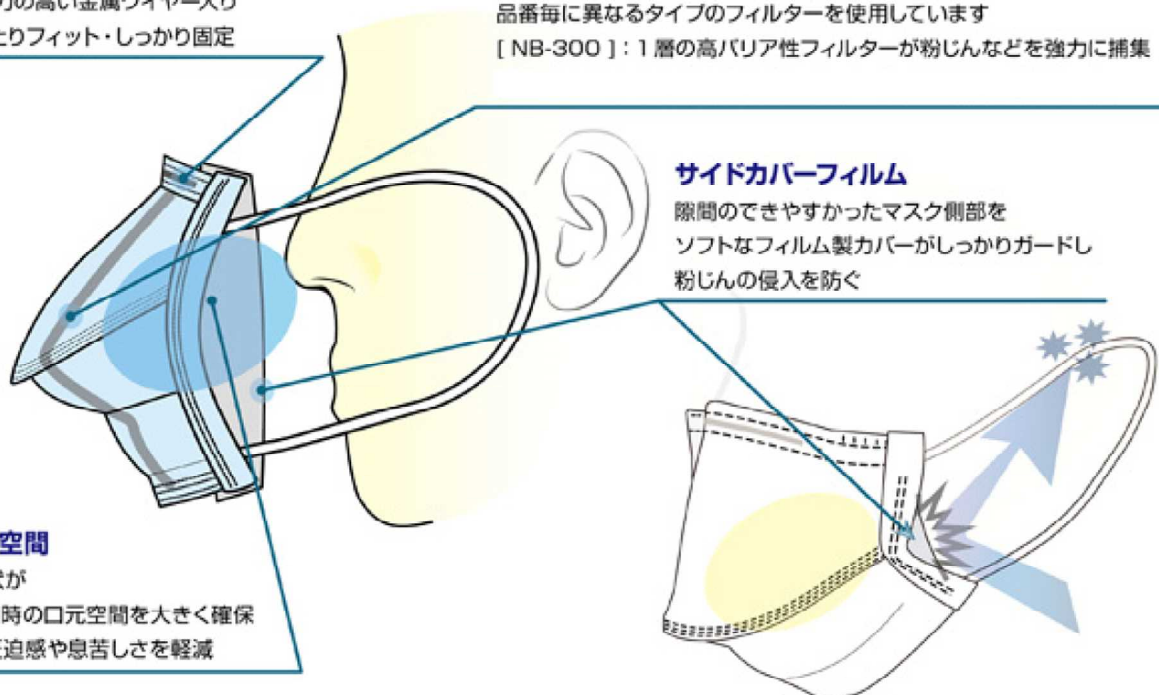

当社カップ型マスクとの性能比較（当社従来品比）



ノータッチマスクのフィット性（漏れ率測定）



装着方法



① ノーズブリッジのある方を上にして、ゴムひもを耳にかけ装着します。ノーズブリッジを鼻の形にしっかりと沿わせ、隙間のないように固定します。



② マスク上部を押さえながらマスク下部をアゴの下までくるように引き、しっかりとアゴにかけてください。口元の空間が広がり、同時にサイドカバーフィルムがマスク側部の隙間を埋めてフィット性を高めます。

性能

品名	品番	性能 ※1		性能 ※2		
		捕集効率	吸気抵抗	BFE	PFE	吸気抵抗
ノータッチ®マスク	NB-300	97.0%	27.8Pa	>99%	>99%	39.8Pa/cm ²

※1 マスク本体の性能。試験条件は上記「当社カップ型マスクとの性能比較」を参照。

※2 米国ネルソン研究所測定結果より。

※3 これらのデータは全て実測値であり、保証値ではありません。効果には個人差があります。また、着用方法によっては十分な効果が得られない場合があります。

規格

品名	品番	EA品番	カラー	タイプ		入り数
ノータッチ®マスク	NB-300	EA800MF-47	ホワイト	高バリア性タイプ	耳かけ	50枚

ご使用上の注意

- ＞ このマスクは国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。
これらの場所・作業では必ず国家検定マスクを使用して下さい。
- ＞ 個人差により、眼鏡が曇る場合がありますので、作業や運転の際などは十分ご注意下さい。
- ＞ 火気のそばでのご使用はおやめ下さい。
- ＞ 万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談下さい。
- ＞ マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめ下さい。
- ＞ 幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- ＞ 湿気が無く日光の当たらない、清潔な所で保管して下さい。
- ＞ 本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめ下さい。
- ＞ 本品は感染予防などの医療用途ではご使用頂けません。