


# EA800MJ-51 [DS2]防塵マスク

## 特長

- 厚生労働省のマスク用規格DS2に合格した、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。  
規格DS2  
Disposable (使い捨て用途)  
Sodium Chloride (塩化ナトリウム微粒子による試験をクリア)  
2 (3段階に分かれた中位の性能)  
を意味しています。  
直径0.06~0.1マイクロメートルの塩化ナトリウム微粒子を95%以上捕集できるという、NIOSH規格のN95を上回るものです。  
法人装置の必要な産業用途のほか、結核など院内感染の防止用途などには十分な性能を発揮します。
- 一体成型加工のノーズブリッジにより、メタルノーズバンドなしで、簡単かつ快適にフィット。
- 高温高湿条件下においても型崩れに耐えるようになっています。
- 顔の輪郭に沿った自然な面体構造が、顔との接点圧を軽減
- 総コストを抑え、優れた快適性、耐久性と順応性を実現。
- 日本人仕様

マスク外観の清潔感を保ちます。

熱や湿気による型崩れを防ぎます。

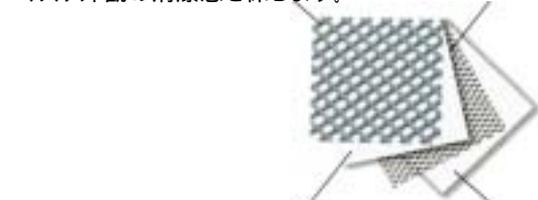

フィルターは両面から保護されています

裏張りが顔とマスクの接点を快適に維持します。



マスク内側



参考サイズ (単位:mm)

幅(外寸)	130
幅(内寸)	110
長さ	135
長さ(内寸)	115
バンド	6 X 320 X 1
	6 X 270 X 1

## 使用対象

油分のない微粒エアゾール(煙霧質)

## 使用できないもの

1. ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気
2. 未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質
3. 最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。

## 取付け方法

1. マスクの鼻側(とがった部分)を指先側に、あご側を手前に持ち、ヘッドバンドを下に垂らしてください。
2. 鼻とあごがはまるように取付けてください。
3. 上側のストラップを後頭部に、下側のストラップを耳の下を通して首にかけてください。
4. 使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。

