


EA800MJ-6
EA800MJ-6A

作業用マスク(1枚)
作業用マスク(10枚入り)

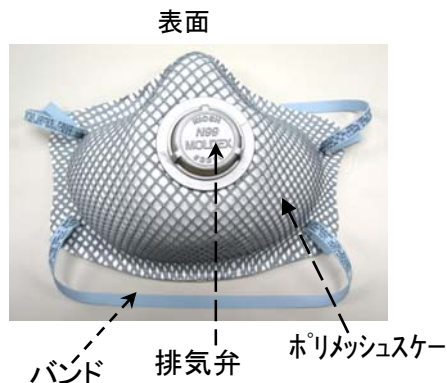

●特 長

- ・排気弁付
- ・ポリメッシュスケーにより型崩れがしにくく、長持ちします。
- ・一体成型加工のノーズブリッジ構造によりメタルノーズバンドなしで簡単かつ快適にフィットします。
- ・顔の輪郭に沿った自然な面体構造が、顔との接点圧力を軽減します。

(参考)

N99とは、米国労働安全衛生研究所(NIOSH)のN99規格の事をいいます。N99規格は、NIOSHが定めた9種類の基準の中で低い方で、Nは耐油性がない事を表し、99は空気中の微粒子を99%カットする事を意味します。

●注意事項

- ・使用の際は取扱説明書を良く読み、指示に従い人身事故や疾病の発生を防止する事に努めてください。
- ・使用者は責任者の教育に従い作業現場における環境レベルに応じ適切な安全と健康を遵守してください。
- ・装着方法は取扱説明書に従い適切にマスクを装着してください。
- ・適切な装着は使用者の責任になります。不適切な装着状態で現場に入らないでください。
- ・人体の健康に危険であると思われる無味、無臭、確認できない物は使用しないでください。
- ・当製品は重大な疾病原因や生物学的障害に対して健康を保持する物ではありません。

●使用対象

1. 油分のない微粒エアゾール(煙霧質)

●使用できないもの

1. ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気
2. 未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質
3. 最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。
4. 油分を含むミスト

●制約事項

1. 当製品は酸素の供給しませんので、酸素濃度18%未満の場所及び有毒ガスや有毒な蒸気が発生している場所では、絶対に使用しないでください。
2. 身体的ストレス(呼吸困難、めまい、吐き気)がある時は汚染地域に居残らないでください。
3. 当製品が破損したり変形したり、正しく装着できない時、或は呼吸が困難になった場合は、汚染地域から出て、防塵マスクを取替えてください。
4. 製品改造・変更したり、乱暴に扱ったりしないでください。
5. 未使用の防塵マスクは、清潔で乾燥している非汚染地域の箱に保管してください。
6. 各地域の規定、及び関連法規に基づいて破棄してください。
7. 使用済のマスクは廃棄してください。

●取付け方法

1. マスクの鼻側(とがった部分)を指先側に、あご側を手前に持ち、ヘッドバンドを下に垂らしてください。
2. 鼻とあごがはまるように取付けてください。
3. 上側のストラップを後頭部に、下側のストラップを耳の下を通して首にかけてください。
4. 使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。

