

EA800MV-21～EA800MV-23(フィルター)取扱説明書

Ver.1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

◆仕様


- EA800MV、(旧)EA800MW用フィルターとフィルターカバーです。
- EA800MV、(旧)EA800MWにフィルターをご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11～EA800MV-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)をご使用ください。

品番	名称	入数
EA800MV-21	N95フィルター	2枚
EA800MV-22	R95フィルター	
EA800MV-23	フィルターカバー	

- ①認証範囲については、NIOSHラベルをご覧ください。
- ②OSHAの規制では、ホルムアルデヒドに対して使用する際にガス防止用保護ゴーグルの使用を義務付けています。

◆フィルターの組み立て

- カートリッジを組み立てる前に、面体のシーリング表面が清潔で損傷がないことを確認してください(図1)。
- カートリッジを面体に取り付けるには、カートリッジ上の3つの窪みを面体からの3つの突起部にあて、カートリッジが所定の位置に固定されてそれ以上回せなくなるところまで固く時計回りに回します。内側も外側も面体にぴったりと沿って、適切に据え付けられていることを確認してください。
- フィルターは、フィルターカバーに、印(英字が書いてある)のある方が外側(顔側にならないよう)になるように入れてください(図2)。
- フィルターが適切に装着されたことを確認し、次にフィルターカバーを所定の位置まで締まるまでカートリッジに押し込んでください。
- 吸気用と排気用の弁に汚損や損傷がなく、適切に据え付けられていることを確認してください。

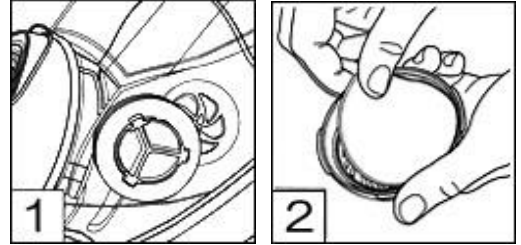

◆フィルターの交換

- 古くなったフィルターを取り外すには、フィルターカバーをゆっくりと外してください。
- 古いフィルターを外し、新しいフィルターをフィルターカバー内部に、印(英字が書いてある)のある方が外側(顔側にならないよう)になるように入れてください。
- カートリッジの蓋が清潔で損傷がないか必ず確認してください。また、フィルターカバーは交換してください。



注意:フィルターカバー(品番:EA800MV-23)は、フィルター(品番:EA800MV-21、EA800MV-22)専用です。他のフィルター、他メーカーのフィルターは使わないでください。守らない場合には疾病や死亡事故につながる恐れがあります。

◆制限

- マスクやカートリッジ、フィルターに損傷や歪みがある場合、適切に装着できない場合、汚染物質による味や匂い、刺激を感じる場合、または呼吸が困難になった場合は汚染エリアを退出し、マスクやカートリッジ、フィルターを交換してください。
- 面体やカートリッジ、フィルターは、現場責任者の方針と適用される規制に従って破棄してください。
- 塵(微粒子)に対してはNやRのフィルターが必要です。
- オイルミストがある場所では、固形微粒子の有無にかかわらず、Rフィルターは1回で8時間のワークシフトを超えて使用しないでください。
- 使用開始後、8時間が経過するまでに廃棄してください。
- ユーザーが定量的フィットテストまたは定性的フィットテストのいずれを実施したかに基づき、10倍または50倍のPELを超えないようにしてください。また防じんマスク当たり200mgの負荷を退出し、超過しないようにしてください。
- PELと汚染物質の濃度、使用者の最大作業量といった、フィルターへの負荷を見積もるための作業場の情報は、お客様の責任で把握してください。
- オイルミストがある場所ではNフィルターを使用しないでください。
- カートリッジやフィルター、面体は、箱や袋に印刷された有効期限までに使用してください。



警告

◆NIOSHによる警告と制限

- 作業場の汚染物質に対応できる適切なカートリッジやフィルターについては、現場責任者と確認してください。
- カートリッジやフィルターの交換については、取扱説明書に従ってください。