


3M™ 使い捨て式防じんマスク 8233-DS3 装着方法

ノーズクリップの位置確認!

step 1

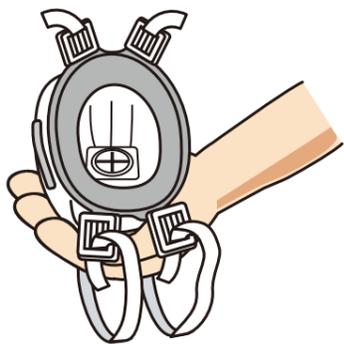

マスクのノーズクリップが指先にくるようにし、黒色のフェイスシールを上を向くように持ちます。

下(手前側)のしめひもから!

step 2



マスクを鼻と口を覆う位置に合わせ、マスクをおさえながら、下のしめひもから首まわりにかぶるようにして通します。
下側のしめひもの端を後ろ側へ引っ張ります。

次に上のしめひもを!

step 3



上側の左右のしめひもを引っ張り、長さを調節してください。
※必要に応じて上下しめひもの長さ微調整を行ってください。

鼻の隆起に合わせます!


step 4



最後に両手の指でマスクのノーズクリップが鼻の隆起に沿って密着するように押し付けてください。

これはダメ!!

上下のしめひもを両方とも首後ろに掛けないで!

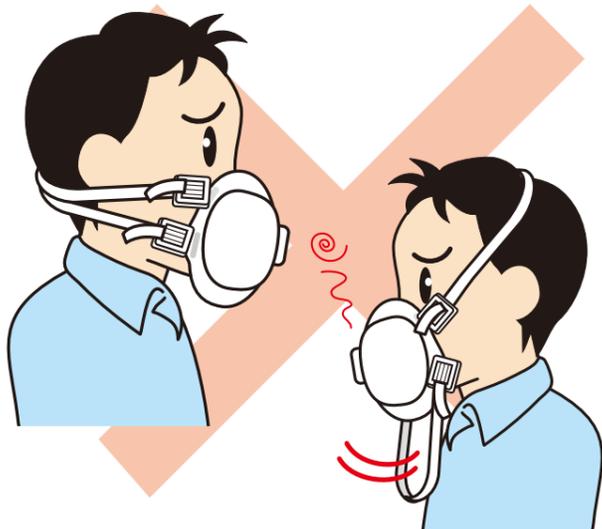


しめひも一本掛けもアゴ部分から漏れ込みます。

ユーザーシールチェック、これが大事!




両手でマスク全体を覆うようにして、息を強く吐き出します。マスクのまわりから漏れ出なければOKです。(ユーザーシールチェック)
空気が漏れているようであれば密着の良い場所に再度マスクの位置を調整してください。

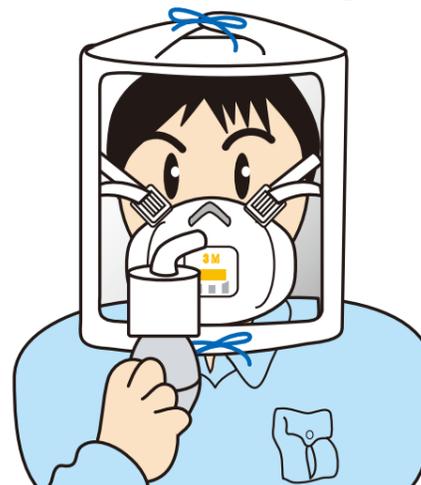

3M™ フィットテストキットFT-10(別売)はサッカーインエアロゾルの甘みでマスクが確実にフィットしているかどうかを確認できるテストキットツールです。正しいマスクの装着トレーニングにお役立てください。

キツ過ぎたら、内側から押して!

step 5

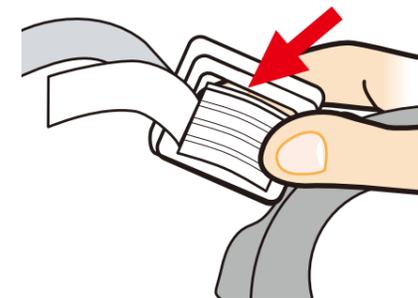

上下のしめひもがきつく絞まり過ぎた時にはタブの内側から指先で外側において、しめひもを緩めます。緩んだ後に、再度しめひもの長さを調整してください。

3M は、3M 社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
OHS-478-B

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間 / 8:45 ~ 17:15 月 ~ 金 (土日祝年末年始は除く)

3M