

IKURATOOLS

2021年 新商品ニュース

自動遮光溶接面

最新型
RAPID GLAS

NEW
RG6シリーズ

瞬時に遮光
目に優しい溶接面
自動遮光で両手が自由



グラインド
ボタン搭載

ISK-RG6X4 NEW


最新の超高性能フィルター搭載
クラス最大の可視面積の
ハイエンドモデル

遮光速度

1/25,000秒

総質量*

630g

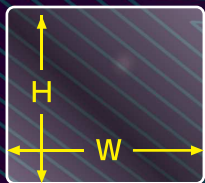

可視面積

W95×
H85mm

ISK-RG6S4 NEW


最新の高性能4センサーフィルター
搭載スペシャルモデル

遮光速度

1/25,000秒

総質量*

608g

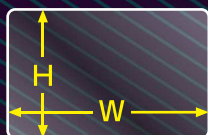

可視面積

W97×
H62mm



ISK-RG6B NEW

 
基本性能重視の最新
エントリーモデル

遮光速度

1/16,000秒

総質量*

552g



可視面積

W96×
H42mm

遮光面最高光学クラス
オールワンモデル

1/1/1/1

遮光フィルター欧州規格 EN379 全項目最高評価

※総質量は面体とヘッドバンド(フィルター・電池を含む)重さです

自動遮光溶接面

IKURA RAPIID GLAS NEW RG6シリーズ



ISK-RG6B



ISK-RG6S4



ISK-RG6X4

特長

基本性能重視の
最新**エントリーモデル**

グラインダーモード機能
電池交換可能

遮光面最高光学クラス
1/1/1/1
オールワンモデル

最新の高性能4センサー
フィルター搭載
スペシャルモデル

手棒から
低電流TIG溶接まで対応
グラインダーモード機能

遮光面最高光学クラス
1/1/1/1
オールワンモデル

最新の超高性能フィルター搭載
クラス最大の可視面積の
ハイエンドモデル

高性能4センサー
フィルター搭載
外部にGRINDボタン搭載

遮光面最高光学クラス
1/1/1/1
オールワンモデル

遮光速度

1/16,000秒

1/25,000秒

1/25,000秒

遮光濃度

通常時
溶接時

#2.5

#5~8、#9~13

#3.5

#5~8、#9~13

#3.5

#5~8、#9~13

感度調節

高-低 無段階調節

高-低 無段階調節

高-低 無段階調節

戻り時間調節

早-遅 無段階調節

早-遅 無段階調節

早-遅 無段階調節

使用温度範囲

-10℃~+55℃

-10℃~+55℃

-10℃~+55℃

使用電池

ソーラー電池
乾電池 単4形×2個(交換可)

ソーラー電池
3Vリチウム電池 (CR2450×2個)(交換可)

ソーラー電池
3Vリチウム電池 (CR2450)(交換可)

センサー数

2

4

4

フィルターサイズ

W110×H90mm

W114×H133mm

W114×H133mm

可視サイズ

W96×H42mm

W97×H62mm

W95×H85mm



総質量※

552g
面体質量 フィルター・電池含む:396g
ヘッドバンド質量:156g

608g
面体質量 フィルター・電池含む:452g
ヘッドバンド質量:156g

630g
面体質量 フィルター・電池含む:474g
ヘッドバンド質量:156g

遮光能力

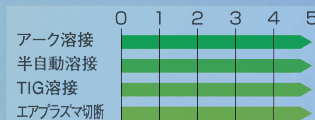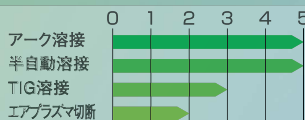

標準価格

※総質量は面体とヘッドバンド(フィルター・電池を含む)重さです

●標準価格には消費税は含まれておりません

●仕様・外観は改良のためにお断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索 <http://www.ikuratools.com>

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group



育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代

海外営業部 ☎029(869)1090代
札幌営業所 ☎011(881)2887代
仙台営業所 ☎022(284)4320代
北関東営業所 ☎029(869)1080代
東京営業所 ☎03(3833)2081代

名古屋営業所 ☎052(712)0294代
大阪営業所 ☎06(6748)1111代
広島営業所 ☎082(273)7254代
福岡営業所 ☎092(503)4826代
つくば遠送センター ☎029(869)1080代

