

ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット

ゴーグルタイプ
自動遮光溶接面

ISK-RGG1WS


作業者の手元を
明るく照らすLED内蔵型

40329

2016
新商品



フェイスマスク取外し時

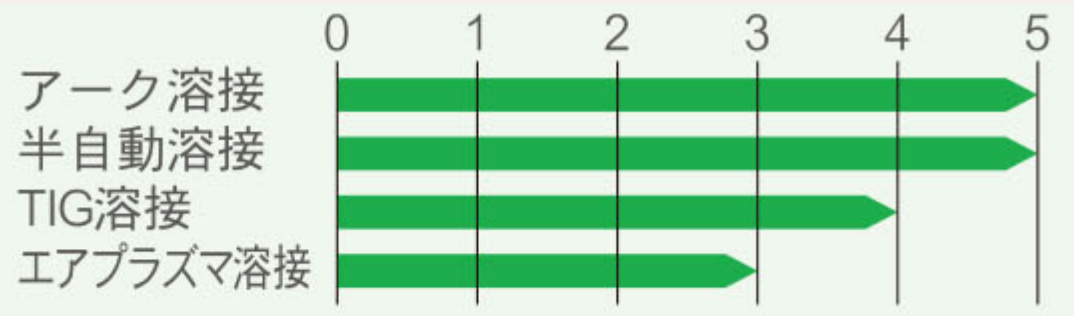

●仕様 装着時質量 **270g**(ゴーグルのみ140g)

遮光速度	1/25,000秒
遮光濃度	通常時：＃3.0の明るさ 溶接時：＃5,7,9,11,13
感度調節	高ー低：5段階調節
使用温度範囲	－10℃～＋55℃
使用電池 (ゴーグル本体用)	3Vリチウム電池(交換可能) CR2032 × 2個
使用電池 (頭部LEDライト用)	3Vリチウム電池(交換可能) CR2032 × 2個
JANコード	49 92873 26680 4

セット内容 ラピッドグラスゴーグル(ISK-RGG1A)、溶接フェイスマスク、
携帯用保護バッグ、フロントレンズカバー、レンズフレーム、吸着盤