


SUZUKID<sup>®</sup>

液晶カートリッジ初

遮光前遮光度 #2.0

遮光度調整機能付モデル (#5/#7~#12)  
- デジメタル -

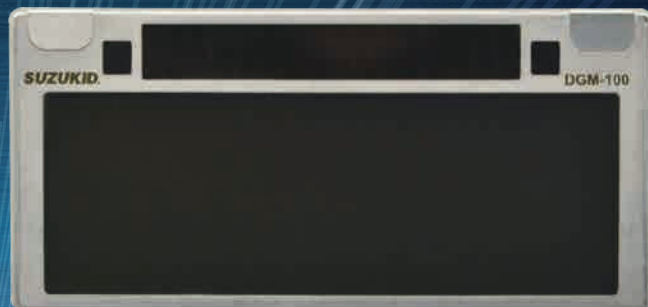

DGM-100

デジタル調整機能付液晶カートリッジ


- デジメタル -

DIGIMETAL

ライトモデルでも明るい

遮光前遮光度 #2.5

遮光度固定モデル (#10/#11)  
- デジメタル ライト -

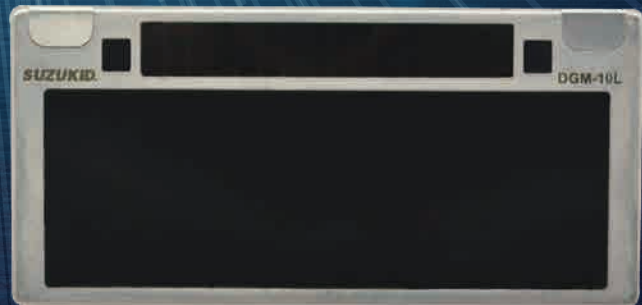

DGM-10L/DGM-11L

DIGIMETAL's POINTS

- デジタル制御の高性能液晶カートリッジ
- 3種のデジタル調整ボタン
- ブルーフィルタで鮮明な視界を確保
- 熱に強いステンレスボディ



※画像はイメージです。

# 遮光度調整機能付モデル

- デジタル -

DIGITAL

DGM-100



## 便利な3つの調整ボタン

- ① 遮光度調整ボタン (長押し: GRIND モード)  
溶接作業に合わせて遮光度を7段階 (#5, #7 ~ #12) 調整します。
- ② 感度調整ボタン (長押し: 外部光干渉防止モード)  
光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。
- ③ 戻り速度調整ボタン (長押し: フェードモード)  
通常の明るさに戻る時間を7段階 (約0.06秒~約1.0秒) 調整を行います。


※見え方には個人差があります。

## 遮光度固定モデル

- デジタル ライト -

DIGITAL  
- Light -

DGM-10L : #10  
DGM-11L : #11

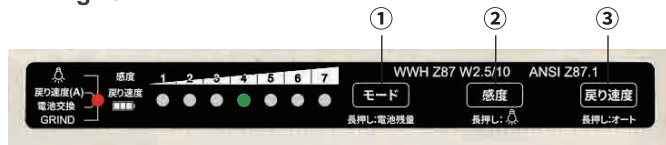

- ① モードボタン (長押し: 電池残量表示)  
溶接モードと切断/研磨に便利な GRIND モードを切り替えることができます。
- ② 感度調整ボタン (長押し: 外部光干渉防止モード)  
光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。
- ③ 戻り速度調整ボタン (長押し: 戻り速度オートモード)  
通常の明るさに戻る時間を7段階 (約0.06秒~約1.0秒) 調整を行います。

## 市販の手持面・ヘルメット面に取付可能

JIS 規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能。手持面を愛する方にも液晶式自動遮光面と同等の機能を実現。

- 装着手順 (外側から内側)
1. 外側カバープレート
  - 推奨: PM-001 ※素ガラス使用可能
  2. デジタル (液晶カートリッジ)
  3. 専用内側カバープレート (付属品)



当社の開閉式ヘルメット面 P-890 と  
相性抜群!!



## オプション / 消耗品



外側カバープレート (3枚入)  
PM-001  
JAN:4991945 033627



内側カバープレート (3枚入)  
DM-001  
JAN:4991945 034440

## 製品スペック

EA800PW-26

| 品名               | デジタル  | デジタルライト #10             | デジタルライト #11             |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 型式               | DGM-100   | DGM-10L                 | DGM-11L                 |
| JAN コード          | 4991945 034266  | 4991945 034273          | 4991945 034280          |
| 用途               | TIG/MIG/MAG/ 手棒溶接 / 切断 / 研磨   |                         |                         |
| 遮光度              | 遮光前 / #2<br>遮光時 / #5, #7 ~ #12 (7段階調整)  | 遮光前 / #2.5<br>遮光時 / #10 | 遮光前 / #2.5<br>遮光時 / #11 |
| 遮光速度             | 1/10,000 秒  |                         |                         |
| 遮光フィルタ色          | 青   |                         |                         |
| 視野の広さ            | 96mm × 34mm   |                         |                         |
| 電源               | ソーラーパネル + リチウム電池 (CR1025) × 2 個   |                         |                         |
| 寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) | 108 × 5 × 50.8mm  |                         |                         |
| 本体質量             | 約 60g   |                         |                         |
| 付属品              | ・ 外側カバープレート (1枚) ・ 内側カバープレート (1枚)<br>・ リチウム電池 (CR1025) × 6 個 ※テスト電池用                    |                         |                         |
| 当社対応製品           | P-2, P-3, P-189, P-463, P-796, P-797, P-798, P-799, P-890, P-896 ~ P-899, P-901 ~ P-904 |                         |                         |

●商品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがありますので、ご了承ください。