


EA800VH - 1
(耳栓)

特長

- ・肌にやさしく、衛生的な耳せんです。
- ・特殊なフォーム材(アクリルポリマー)を使用
- ・簡単に挿入できるように先細になっています。
- ・不快感を与えない滑らかな表面。
- ・簡単に脱着できるように長めになっています。

材質...発泡ウレタン

入り数...10ペア

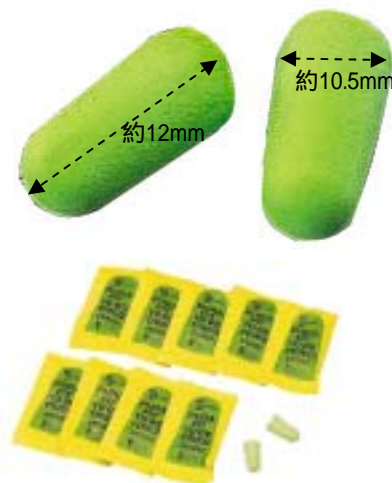


NRR (騒音減衰指数) 33dB
* アメリカ基準

例) 90dB下の状況で、NRR33dBのイヤーマフを装着すると98%の人の耳には59dBほどになると期待される。


(参考データ)

周波数 (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
減衰指数 (デシベル)	32.8	34.7	37.9	38.1	38.6	42.8	44.6	44.7	43.9
偏差 (デシベル)	4	3.8	3.1	3	2.9	2.9	3.6	4.1	4.6

* 仮定した騒音デシベルは100dBとする。

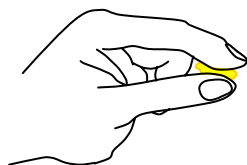

耳栓を指先でできるだけ小さく
転がしながら押しつぶします。

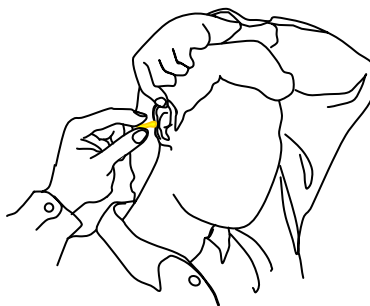

図のように耳を引張りながら
耳栓を差し込むと比較的楽に入ります。
しばらくすると耳の穴いっぱいに広がります。



正しい入れ方



× 不適切な入れ方

耳栓は耳穴に適切に差し込んでください。不適切な差し込み方では
効果を十分に発揮できません。