


ケース付耳栓

	仕様	コード長	本体重量	ケース込重量
EA800VM-17	コード無	-	約 2.1g	約 8.2g
EA800VM-18	コード有	約 790mm	約 3.3g	約 9.5g

特長

- ・アウトドアにピッタリなOD色。
- ・ハンドル付で耳に簡単に差し込むことができます。
- ・チップ先端はエア入り構造なので長時間の使用にもOK。
- ・洗って再使用可能です。
- ・PVCフリー商品です。

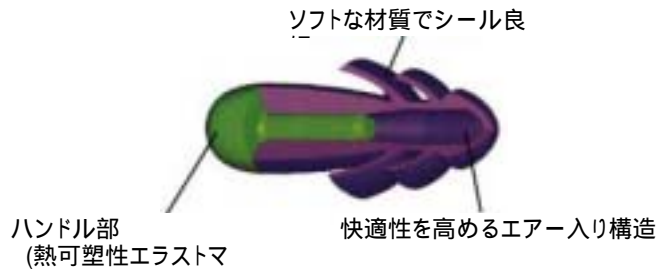

サイズ



- ・ケースサイズ...外寸:約 50 X 19mm
内寸:約 47 X 10mm

平均遮音度データ: NRR値27

参考データ

周波数 (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
平均遮音度 (dB)	34.3	35.3	36.8	34.7	35.5	40.5	37.5	40.3	44.4
偏差 (dB)	4.1	4.4	5.1	3.1	3.4	3.7	3.8	6.2	3.8

アメリカ専門機関Michael & Associates, Inc.により、ANSI基準S3.19-1974に従い自主試験済EPA(環境保護局)遮音性能評価27dB。

例) 90dB下の状況で、NRR 27dB のイヤーマフを装着すると98%の人の耳には63dBほどになると期待される。

使用上の注意

- ・遮音度データは実験データであり、比較目的の参考数値としてご使用ください。
- ・使用時に保護される遮音量は、防音保護具がどのようにフィット・装着されているかにより著しく低下することがあります。
- ・防音保護具が正しくフィットしていない場合、その有効性(機能性)が減少し、難聴またはケガを招く可能性があります。
- ・使用者は、警戒音が聞こえなければなりません。防音保護具の種類やNRR値が適切なものを使用して下さい。難聴の使用者の方は特に注意が必要です。