


EA800WM-4 イヤーマフ[カモ]

特 長

- ・滑らかなフォルムのカップ。
- ・カモフラージュカラーの本体は自然と溶け合いアウトドアには最適です。
- ・ヘッドバンドはブラッククロム、バネ鋼製で、ワイヤーバンドより耐久性があります。
- ・カップ上下、6段階調整可能
- ・コンパクトに折りたため、収納に便利
- ・遮音度...29dB
- ・JIS T-8161 EP1(1種:全音域用)適合
(日本工業規格 防音保護具に関する規格)

サ イ ズ カップ上下最大30mm

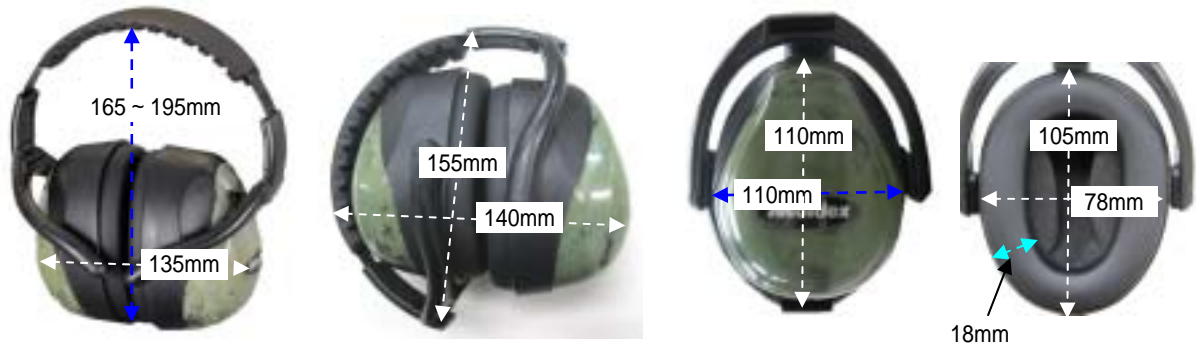

重量...360g

平均遮音度データ: NRR値29

参考データ

周波数 (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
平均遮音度 (dB)	19.5	26.9	34.2	40.4	37.7	42.1	42.0	42.0	41.6
偏差 (dB)	2.6	2.4	2.8	2.8	3.0	2.8	3.1	2.9	2.8

アメリカ専門機関Michael & Associates, Inc.により、ANSI基準S3.19-1974に従い自主試験済

例) 90dB下の状況で、NRR 33dB のイヤーマフを装着すると98%の人の耳には57dBほどになると期待される。