

# Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONALS

# HITACHI

Inspire the Next

日立変速ドリル

10mm D 10VH2形



# D 10VH2

強力モーター

680w

キー付  
チャック  
採用

最大穴あけ能力  
(鉄工)

10mm

(ビット別売)

NEW

# 「軽量・ハイパワー」


強力モーター搭載で穿孔速度、過負荷耐力向上



# 強力モーター搭載で穿孔速度、過負荷耐力向上


## 1. 穿孔速度

穿孔速度の比較 (鉄鋼鑽φ10で鋼板への穴あけ)  
当社従来製品を100とした指数 (数値は参考値です。条件により異なります)

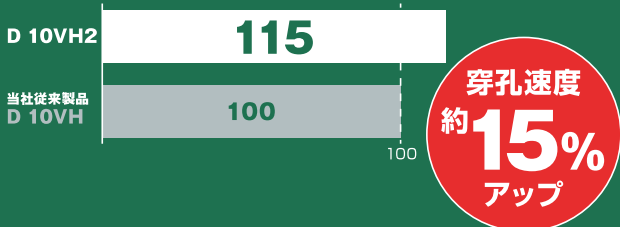

## 2. 過負荷耐力

焼損トルクの比較  
当社従来製品を100とした指数 (数値は参考値です。条件により異なります)

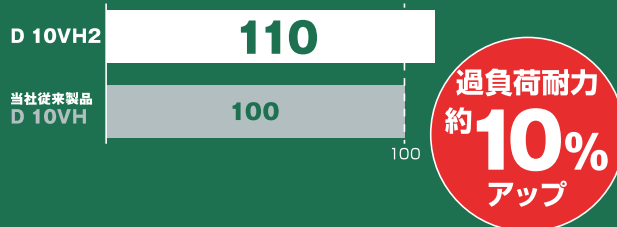

### 調整ノブ付変速スイッチ

スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。



### キー付チャック採用

先端工具を確実に保持します。



### 堅牢な筒形ハウジング採用



### サイドハンドル(別売)取付可能

サイドハンドル(別売)をギヤカバーに取付けることで、安定した穴あけ作業が可能です。

(コードNo.981205)



## 日立変速ドリル 10mm

### D 10VH2

ケース付



4 966376 258239

### 仕様

|         |                 |            |                     |                                 |
|---------|-----------------|------------|---------------------|---------------------------------|
| 形名      | D 10VH2         |            | 消費電力                | 680W                            |
| 能力      | 鉄工              | 10mm       | 無負荷回転数              | 0~2,600min <sup>-1</sup> [回/分]  |
|         | 木工              | 25mm       | 機体寸法(全長×全高×センター/バト) | 238×187×26mm                    |
| ドリルチャック | 取付部             | 3/8"-24UNF | 質量(コード除く)           | 1.4kg                           |
|         | 把握径             | 1.5~10mm   | コード                 | 2心・2.5m                         |
| モーター    | 単相直巻巻流子モーター     |            | 標準付属品               | チャックハンドル、プラスチックケース              |
| 電源      | 単相交流 50/60Hz 共用 |            | 別売部品                | ● フック(A)      コードNo.321612      |
| 電圧・電流   | 100V・7.2A       |            |                     | ● フック              コードNo.982593 |



- フック(A)      コードNo.321612
- フック              コードNo.982593



日立工機や電動工具の情報などを発信していきますので、よろしくおねがいいたします!



ぜひ、いいね!をお願いします!

こちらからでもアクセスできます。▶



<http://www.facebook.com/hitachikoki.pr>

### 安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090/ISO 9001:2008

### 品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に取得しました。



### 環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001]を1996年に取得しました。

### 「日立電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット ▶ 端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。

日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

### 国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

### 支店

北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282  
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761  
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)  
●フリーダイヤル      ●ナビダイヤル  
0120-20-8822      0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。)\*通話料は有料 (および一部IP電話からはご利用になれません。)

修理でお困りの方 日立工機 修理  
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店