

電気ドリル EA801BT-2



<仕様>

- 電源…100V・450W
- コード長…2.5m
- チャック能力…1.0～10mm
- 回転数…0～2600rpm
- 穴あけ能力…鉄工：φ 10mm、木工：φ 25mm
- サイズ…180×210mm
- 重量…1.3kg
- ビット別売



非常に快適に操作でき、長寿命です




ソフトグリップ付きの新しい改良型コンパクトデザイン



穴あけ能力（鉄工）：10 mm



穴あけ能力（木工）：25 mm

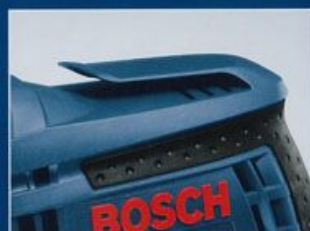

便利で頑丈なベルトクリップ付き



扱いやすい電子無段変速スイッチ



エルゴノミクスデザインされたソフトグリップ