



コンパクトボディ、ハイパフォーマンス！ 13mm ϕ 無段変速ドリルの新チャンピオン！

NEW! ボッシュ 電気ドリル

GBM 13RE型

for professionals from professionals



BOSCH

Invented for life



<http://www.bosch.co.jp>

クラス最小のコンパクトボディにハイパワーモーター！ 抜群の耐久性！新チャンピオンはやはり青コーナーから生まれる。

ボッシュ 電気ドリル GBM 13RE型



3 165140 473262



仕様

能力：鉄工	13mmφ
木工	30mmφ
電源	AC100V(50-60Hz)
消費電力(入力)	600W
回転数	0~2,600min ⁻¹ (回転/分)
チャック把握範囲	1.5~13mmφ
質量	1.65kg
コード	2.5m
サイズ	(H)189×(W)245mm

機能

電子無段変速	●
正転・逆転機構	●



■コンパクトでバランスの良いボディは 全ての作業に威力を発揮



■片手でもしっかり保持できる インラインデザイン




Best-in-class 耐久性

クラス最高の耐久性は、主に3つの要素により実現が可能となりました。



- ① 全ての軸受けにボールベアリングを採用。
- ② 正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット。
- ③ 耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用。

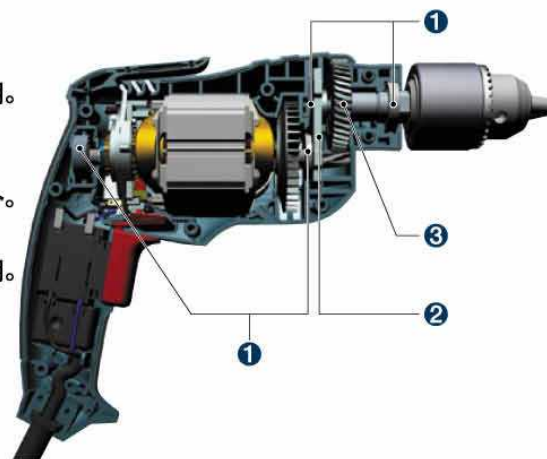

《安全上のご注意》 ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2009年3月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ 株式会社 電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7 ☎03(5485)6161(代表)

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)

☎ 0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2009年3月現在)